

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプ
	コークねじ接続, 標準
注文番号	1079930000
種別	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2.5197 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	2
7#	="
<i>7</i>	Fire.
<i>7</i>	耐心

ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	192 mm	奥行き(インチ)	7.559 inch
<u>-</u> 高さ	120 mm	 高さ(インチ)	4.7244 inch

幅 (インチ)

幅 64 mm 正味重量 822.72 g

温度

制限温度 -50 ℃ ... 120 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	・ Com Co	
耐薬品性	物質	アセトン
MIX HILL	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	 耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	耐性
	物質	オゾン
	耐薬品性	耐性

一般データ

ハウジング設計	プラグハウジング	設置サイズ	8
 色	黒色, 黒色 (RAL 9005相当)	表面仕上	粉体塗装
種別	プラグ	シリーズ	HighPower
ハロゲン不使用	false	BG	8
保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態		

バージョン

上部 / 底部 / 蓋	上部	締付けトルク	11 Nm
	プラグハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	標準	 設置サイズ	8
種別	プラグ	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
色(RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

作成日 06.11.2025 05:40:34 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般デー	夕
カスノ	_

締付けトルク	11 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態
シリーズ	HighPower	EMC ハウジング	はい
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆		
	性		

重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制する ことができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕 様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		




 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

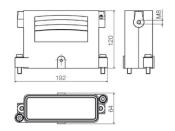



接点や絶縁スリーブへの損傷を避けるため、ケーブルの修正を推奨します。次の図面に対応する距離を示します。ケーブル固定は出荷の範囲に含まれません。





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全 硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に 研磨されています。

一般注文データ

種別 SK WSD-S 1,5-10,0 パージョン 注文番号 <u>9008850000</u> Mounting tool GTIN (EAN) 4032248266609 数量 1 ST

HighPower スペアパーツ



一般注文データ

- /3A/A	, ,	
種別	HDC HP TO SCREW SET	バージョン
注文番号	2447770000	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
数量	10 ST	
種別	HDC HP TO SCREW SET	バージョン
注文番号	2447770000	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
数量	10 ST	