

## HDC IP68 06B SS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口 サイズ: M 20 |
| 注文番号       | <a href="#">1081180000</a>   |
| 種別         | HDC IP68 06B SS 1M20   |
| GTIN (EAN) | 4032248971282  |
| 数量         | 1 items  |

## HDC IP68 06B SS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|           |        |
|-----------|--------|
| 深さ        | 156 mm |
| 高さ        | 101 mm |
| 幅         | 80 mm  |
| 取付寸法 - 高さ | 60 mm  |
| 正味重量      | 878 g  |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 奥行き (インチ) | 6.1417 inch |
| 高さ (インチ)  | 3.9764 inch |
| 幅 (インチ)   | 3.1496 inch |
| 取付寸法 - 幅  | 127 mm      |

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 耐薬品性       | 物質 アセトン                 |
|            | 耐薬品性 耐性                 |
|            | 物質 ディーゼル油               |
|            | 耐薬品性 不安定                |
|            | 物質 エチルアルコール             |
|            | 耐薬品性 耐性                 |
|            | 物質 トランスマッショング           |
|            | 耐薬品性 条件付き耐性             |
|            | 物質 作動油                  |
|            | 耐薬品性 条件付き耐性             |
|            | 物質 石油ベンジン               |
|            | 耐薬品性 不安定                |
|            | 物質 汗                    |
|            | 耐薬品性 条件付き耐性             |
|            | 物質 高級ガソリン               |
|            | 耐薬品性 不安定                |
|            | 物質 水                    |
|            | 耐薬品性 耐性                 |
|            | 物質 紫外線                  |
|            | 耐薬品性 耐性                 |
|            | 物質 オゾン                  |
|            | 耐薬品性 耐性                 |

## バージョン

|              |           |              |                    |
|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| ケーブルグランド数    | 0         | ケーブル取り入れ口サイズ | M 20               |
| 上部 / 底部 / 蓋  | 下部        | カバー          | カバーなし              |
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0         | 側方ケーブル取り入れ口数 | 1                  |
| ハウジング設計      | ベースハウジング  | ロックシステム設計    | クランプヨークねじ接続        |
| 設計           | 標準        | 設置サイズ        | 3                  |
| ケーブル導入口      | スレッド付き    | 種別           | ベースハウジング           |
| クランプのバージョン   | クランプヨーク接続 | シーリング        | シリコン               |
| 内付スレッド       | M 20      | 色 (RAL)      | RAL 9011, RAL 9005 |

## HDC IP68 06B SS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


|                                      |                                       |                         |                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BG                                   | 3                                     | Moduplug®に最適            | はい                      |
| <b>一般データ</b>                         |                                       |                         |                         |
| ハウジング主要材質<br>保護度合い                   | ダイカストアルミニウム<br>IP66, IP68, IP69, 嵌合状態 | 表面仕上<br>EMC ハウジング       | 粉体塗装<br>はい              |
| <b>寸法</b>                            |                                       |                         |                         |
| 穴ピッチ長 A2<br>ハウジングの全長                 | 127 mm<br>156 mm                      | ケーブル導入口<br>ハウジングBの高さ    | スレッド付き<br>101 mm        |
| <b>分類</b>                            |                                       |                         |                         |
| ETIM 8.0<br>ETIM 10.0<br>ECLASS 15.0 | EC000437<br>EC000437<br>27-44-02-02   | ETIM 9.0<br>ECLASS 14.0 | EC000437<br>27-44-02-02 |

**HDC IP68 06B SS 1M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

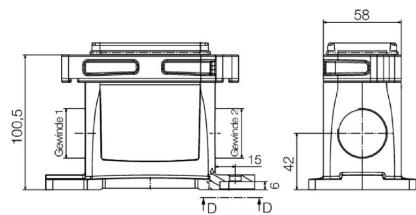

## HDC IP68 06B SS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | HDC DG 06B IP68            | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1987490000</a> | アクセサリ, 筐体アクセサリ |
| GTIN (EAN) | 4050118379198              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |