

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP66, IP68, 勘合状態, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 注文番号 | 1081240000 |
| 種別 | HDC IP68 06B SS 2M25 |
| GTIN (EAN) | 4032248877201 |
| 数量 | 1 items |

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|-----------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 156 mm | 奥行き (インチ) | 6.1417 inch |
| 高さ | 101 mm | 高さ (インチ) | 3.9764 inch |
| 幅 | 80 mm | 幅 (インチ) | 3.1496 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 60 mm | 取付寸法 - 幅 | 127 mm |
| 正味重量 | 866 g | | |

温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

| | | |
|------------|-------------------------|------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | |
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル油 |
| | 耐薬品性 | 不安定 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスミッション油 |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 不安定 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 不安定 |
| | 物質 | 水 |
| 耐薬品性 | 耐性 | |
| 物質 | 紫外線 | |
| 耐薬品性 | 耐性 | |
| 物質 | オゾン | |
| 耐薬品性 | 耐性 | |

バージョン

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| ケーブルグランド数 | 0 | ケーブル取り入れ口サイズ | M 25 |
| 上部 / 底部 / 蓋 | 下部 | カバー | カバーなし |
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 | 側方ケーブル取り入れ口数 | 2 |
| ハウジング設計 | ベースハウジング | ロックシステム設計 | クランプヨークねじ接続 |
| 設計 | 標準 | 設置サイズ | 3 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 種別 | ベースハウジング |
| クランプのバージョン | クランプヨーク接続 | シーリング | シリコン |
| 内付スレッド | M 25 | 色 (RAL) | RAL 9011, RAL 9005 |

作成日 20.02.2026 06:49:15 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|----|---|--------------|----|
| BG | 3 | Moduplug®に最適 | はい |
|----|---|--------------|----|

一般データ

| | | | |
|------|------|-------|------------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP66, IP68, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------------|

寸法

| | | | |
|----------|--------|-----------|--------|
| 穴ピッチ長 A2 | 127 mm | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| ハウジングの全長 | 156 mm | ハウジングBの高さ | 101 mm |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

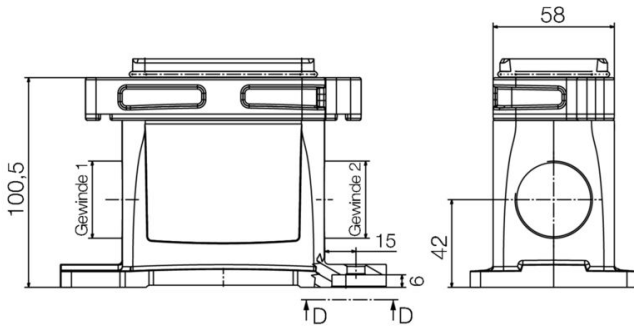

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | HDC DG 06B IP68 | バージョン |
| 注文番号 | 1987490000 | アクセサリ, 筐体アクセサリ |
| GTIN (EAN) | 4050118379198 | |
| 数量 | 10 ST | |