

HDC IP68 16B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 6, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口 サイズ: M 32 |
| 注文番号 | 1081350000 |
| 種別 | HDC IP68 16B SS 1M32 |
| GTIN (EAN) | 4032248877409 |
| 数量 | 1 items |

HDC IP68 16B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

| | |
|-----------|----------|
| 深さ | 189 mm |
| 高さ | 111.5 mm |
| 幅 | 80 mm |
| 取付寸法 - 高さ | 60 mm |
| 正味重量 | 1039 g |

| | |
|-----------|-------------|
| 奥行き (インチ) | 7.4409 inch |
| 高さ (インチ) | 4.3898 inch |
| 幅 (インチ) | 3.1496 inch |
| 取付寸法 - 幅 | 160 mm |

温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 耐薬品性 | 物質 アセトン |
| | 耐薬品性 耐性 |
| | 物質 ディーゼル油 |
| | 耐薬品性 不安定 |
| | 物質 エチルアルコール |
| | 耐薬品性 耐性 |
| | 物質 トランスマッショング |
| | 耐薬品性 条件付き耐性 |
| | 物質 作動油 |
| | 耐薬品性 条件付き耐性 |
| | 物質 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 不安定 |
| | 物質 汗 |
| | 耐薬品性 条件付き耐性 |
| | 物質 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 不安定 |
| | 物質 水 |
| | 耐薬品性 耐性 |
| | 物質 紫外線 |
| | 耐薬品性 耐性 |
| | 物質 オゾン |
| | 耐薬品性 耐性 |

バージョン

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| ケーブルグランド数 | 0 | ケーブル取り入れ口サイズ | M 32 |
| 上部 / 底部 / 蓋 | 下部 | カバー | カバーなし |
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 | 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| ハウジング設計 | ベースハウジング | ロックシステム設計 | クランプヨークねじ接続 |
| 設計 | 標準 | 設置サイズ | 6 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 種別 | ベースハウジング |
| クランプのバージョン | クランプヨーク接続 | シリリング | シリコン |
| 内付スレッド | M 32 | 色 (RAL) | RAL 9011, RAL 9005 |

HDC IP68 16B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

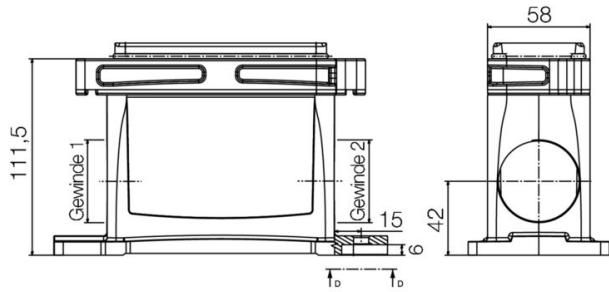
技術データ

| | | | |
|--------------|------------------------|--------------|-------------|
| BG | 6 | Moduplug®に最適 | はい |
| 一般データ | | | |
| ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム | 表面仕上 | 粉体塗装 |
| 保護度合い | IP66, IP68, IP69, 嵌合状態 | EMC ハウジング | はい |
| 寸法 | | | |
| 穴ピッチ長 A2 | 160 mm | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| ハウジングの全長 | 189 mm | ハウジングBの高さ | 111.5 mm |
| 分類 | | | |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC IP68 16B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

HDC IP68 16B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

IP68 O リングシール

ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | HDC DG 16B IP68 | バージョン |
| 注文番号 | 1987530000 | アクセサリ, 筐体アクセサリ |
| GTIN (EAN) | 4050118379181 | |
| 数量 | 10 ST | |