

## HDC IP68 24B SS 1PG36

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
注文番号	<a href="#">1081430000</a>
種別	HDC IP68 24B SS 1PG36
GTIN (EAN)	4032248877478
数量	1 items

## HDC IP68 24B SS 1PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	216 mm	奥行き (インチ)	8.5039 inch
高さ	111.5 mm	高さ (インチ)	4.3898 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
取付寸法 - 高さ	60 mm	取付寸法 - 幅	187 mm
正味重量	1199 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
	物質	水
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	耐性	
物質	オゾン	
耐薬品性	耐性	

## バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	PG 36
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	ベースハウジング
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	シーリング	シリコン
内付スレッド	PG 36	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005

作成日 22.03.2026 03:52:12 MEZ

カタログステータス / 図面

## HDC IP68 24B SS 1PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

BG	8	Moduplug®に最適	はい
----	---	--------------	----

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態
------	------	-------	------------------------

## 寸法

穴ピッチ長 A2	187 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
ハウジングの全長	216 mm	ハウジングBの高さ	111.5 mm

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 24B SS 1PG36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

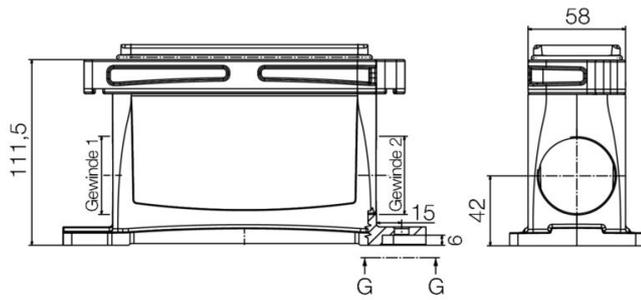

## HDC IP68 24B SS 1PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

## 一般注文データ

種別	HDC DG 24B IP68	バージョン
注文番号	<a href="#">1525270000</a>	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118330625	
数量	10 ST	

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG 36-MS68	バージョン
注文番号	<a href="#">1569130000</a>	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5
GTIN (EAN)	4008190148263	
数量	5 ST	パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ