

**HDC IP68 24B SS 1PG36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口 サイズ: PG 36
注文番号	<a href="#">1081430000</a>
種別	HDC IP68 24B SS 1PG36
GTIN (EAN)	4032248877478
数量	1 items

## HDC IP68 24B SS 1PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	216 mm
高さ	111.5 mm
幅	80 mm
取付寸法 - 高さ	60 mm
正味重量	1199 g

奥行き (インチ)	8.5039 inch
高さ (インチ)	4.3898 inch
幅 (インチ)	3.1496 inch
取付寸法 - 幅	187 mm

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル油
	耐薬品性 不安定
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッショング
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 不安定
	物質 汗
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 不安定
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 耐性
	物質 オゾン
	耐薬品性 耐性

## バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	PG 36
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	ベースハウジング
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	シリコン	
内付スレッド	PG 36	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005

**HDC IP68 24B SS 1PG36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**


BG	8	Moduplug®に最適	はい
<b>一般データ</b>			
ハウジング主要材質 保護度合い	ダイカストアルミニウム IP66, IP68, IP69, 嵌合状態	表面仕上 EMC ハウジング	粉体塗装 はい
<b>寸法</b>			
穴ピッチ長 A2 ハウジングの全長	187 mm 216 mm	ケーブル導入口 ハウジングBの高さ	スレッド付き 111.5 mm
<b>分類</b>			
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 15.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02	ETIM 9.0 ECLASS 14.0	EC000437 27-44-02-02

**HDC IP68 24B SS 1PG36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

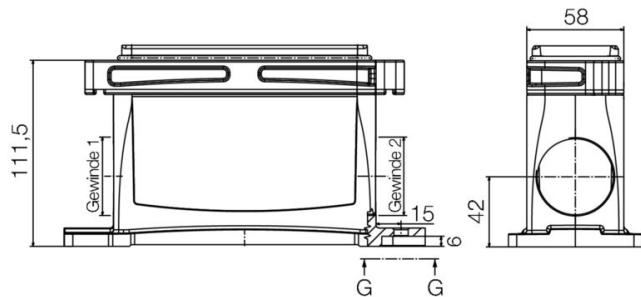

**HDC IP68 24B SS 1PG36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**IP68 O リングシール**

ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

**一般注文データ**

種別	HDC DG 24B IP68	バージョン
注文番号	<a href="#">1525270000</a>	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118330625	
数量	10 ST	