

## HDC IP68 24B SS 1PG36

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36 |
| 注文番号       | <a href="#">1081430000</a>  |
| 種別         | HDC IP68 24B SS 1PG36   |
| GTIN (EAN) | 4032248877478   |
| 数量         | 1 items   |

## HDC IP68 24B SS 1PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|           |          |           |             |
|-----------|----------|-----------|-------------|
| 深さ        | 216 mm   | 奥行き (インチ) | 8.5039 inch |
| 高さ        | 111.5 mm | 高さ (インチ)  | 4.3898 inch |
| 幅         | 80 mm    | 幅 (インチ)   | 3.1496 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 60 mm    | 取付寸法 - 幅  | 187 mm      |
| 正味重量      | 1199 g   |           |             |

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |            |
|------------|-------------------------|------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |            |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |            |
| 耐薬品性       | 物質                      | アセトン       |
|            | 耐薬品性                    | 耐性         |
|            | 物質                      | ディーゼル油     |
|            | 耐薬品性                    | 不安定        |
|            | 物質                      | エチルアルコール   |
|            | 耐薬品性                    | 耐性         |
|            | 物質                      | トランスミッション油 |
|            | 耐薬品性                    | 条件付き耐性     |
|            | 物質                      | 作動油        |
|            | 耐薬品性                    | 条件付き耐性     |
|            | 物質                      | 石油ベンジン     |
|            | 耐薬品性                    | 不安定        |
|            | 物質                      | 汗          |
|            | 耐薬品性                    | 条件付き耐性     |
|            | 物質                      | 高級ガソリン     |
|            | 耐薬品性                    | 不安定        |
|            | 物質                      | 水          |
| 耐薬品性       | 耐性                      |            |
| 物質         | 紫外線                     |            |
| 耐薬品性       | 耐性                      |            |
| 物質         | オゾン                     |            |
| 耐薬品性       | 耐性                      |            |

## バージョン

|              |           |              |                    |
|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| ケーブルグランド数    | 0         | ケーブル取り入れ口サイズ | PG 36              |
| 上部 / 底部 / 蓋  | 下部        | カバー          | カバーなし              |
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0         | 側方ケーブル取り入れ口数 | 1                  |
| ハウジング設計      | ベースハウジング  | ロックシステム設計    | クランプヨークねじ接続        |
| 設計           | 標準        | 設置サイズ        | 8                  |
| ケーブル導入口      | スレッド付き    | 種別           | ベースハウジング           |
| クランプのバージョン   | クランプヨーク接続 | シーリング        | シリコン               |
| 内付スレッド       | PG 36     | 色 (RAL)      | RAL 9011, RAL 9005 |

作成日 08.03.2026 02:29:08 MEZ

カタログステータス / 図面

## HDC IP68 24B SS 1PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|    |   |              |    |
|----|---|--------------|----|
| BG | 8 | Moduplug®に最適 | はい |
|----|---|--------------|----|

## 一般データ

|      |      |       |                        |
|------|------|-------|------------------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP66, IP68, IP69, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------------------|

## 寸法

|          |        |           |          |
|----------|--------|-----------|----------|
| 穴ピッチ長 A2 | 187 mm | ケーブル導入口   | スレッド付き   |
| ハウジングの全長 | 216 mm | ハウジングBの高さ | 111.5 mm |

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC IP68 24B SS 1PG36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

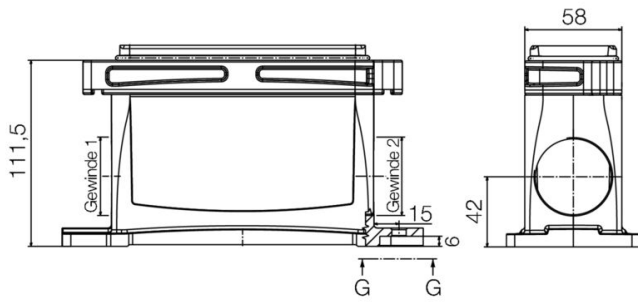

## HDC IP68 24B SS 1PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | HDC DG 24B IP68            | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1525270000</a> | アクセサリ, 筐体アクセサリ |
| GTIN (EAN) | 4050118330625              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |