


BFEH 1/WSH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

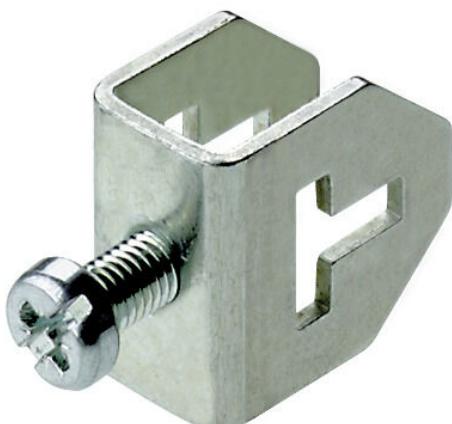

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | アクセサリ, 固定, 金属 |
| 注文番号 | 1082400000 |
| 種別 | BFEH 1/WSH |
| GTIN (EAN) | 4008190989057 |
| 数量 | 10 items |

BFEH 1/WSH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 31 mm | 奥行き (インチ) | 1.2205 inch |
| 高さ | 20 mm | 高さ (インチ) | 0.7874 inch |
| 幅 | 13.5 mm | 幅 (インチ) | 0.5315 inch |
| 正味重量 | 13.3 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | |
|-------|--------|
| バージョン | 固定クリップ |
|-------|--------|

全般

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

寸法

| | |
|--------------|----------|
| ピッチ (mm) (P) | 31.00 mm |
|--------------|----------|

材料データ

| | | | |
|------|----|---|-----|
| 基本材質 | 金属 | 色 | グレー |
|------|----|---|-----|

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 固定形式 | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |