

**HDC IP68 10B TOS 1PG16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口 サイズ: PG 16
注文番号	<a href="#">1082620000</a>
種別	HDC IP68 10B TOS 1PG16
GTIN (EAN)	4032248845910
数量	1 items

## HDC IP68 10B TOS 1PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	144 mm	奥行き (インチ)	5.6693 inch
高さ	101 mm	高さ (インチ)	3.9764 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	483 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル油
	耐薬品性 不安定
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッショング
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 不安定
	物質 汗
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 不安定
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 耐性
	物質 オゾン
	耐薬品性 耐性

## バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	PG 16
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	6.5 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	プラグハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	4	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シリング	シリング無し	内付スレッド	PG 16

**HDC IP68 10B TOS 1PG16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

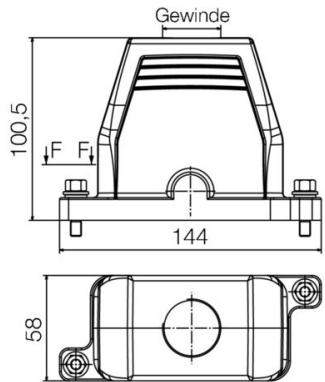
**技術データ**

色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	4
Moduplug®に最適	はい		
<b>一般データ</b>			
締付けトルク	6.5 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態
EMC ハウジング	はい	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
<b>寸法</b>			
ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングの全長	144 mm
ハウジングBの高さ	101 mm		
<b>分類</b>			
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 10B TOS 1PG16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**HDC IP68 10B TOS 1PG16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****ソケットレンチセット**

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

**一般注文データ**

種別	SK WSD-S 1.5-10,0	バージョン
注文番号	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

**ネジ**

当社は、ヘビーデューティコネクタ取り付けスクリューなど、さまざまなアクセサリを提供しています。

**一般注文データ**

種別	HDC IP68 SCREW SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2555340000</a>	HDCコネクタ、アクセサリ、固定セット
GTIN (EAN)	4050118571332	
数量	10 ST	