

HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
注文番号	1082730000
種別	HDC IP68 16B TOS 1M50
GTIN (EAN)	4032248845842
数量	1 items

HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	111 mm	高さ (インチ)	4.3701 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	560 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	ディーゼル油
耐薬品性	物質	不安定
耐薬品性	物質	エチルアルコール
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	トランスミッション油
耐薬品性	物質	条件付き耐性
耐薬品性	物質	作動油
耐薬品性	物質	条件付き耐性
耐薬品性	物質	石油ベンジン
耐薬品性	物質	不安定
耐薬品性	物質	汗
耐薬品性	物質	条件付き耐性
耐薬品性	物質	高級ガソリン
耐薬品性	物質	不安定
耐薬品性	物質	水
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	紫外線
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	オゾン
耐薬品性	物質	耐性

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	M 50
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	6.5 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	6	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	M 50
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	6
Moduplug®に最適	はい		

HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態
------	------	-------	------------------------

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	111 mm
---------	--------	-----------	--------

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

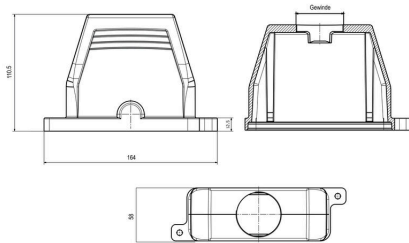

HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン	
注文番号	9008850000	取付けツール	
GTIN (EAN)	4032248266609		
数量	1 ST		

ネジ



当社は、ヘビーデューティコネクタ取り付けスクリューなど、さまざまなアクセサリを提供しています。

一般注文データ

種別	HDC IP68 SCREW SET	バージョン	
注文番号	2555340000	HDCコネクタ, アクセサリ, 固定セット	
GTIN (EAN)	4050118571332		
数量	10 ST		

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M50 - MS 68	バージョン	
注文番号	1772260000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67,	
GTIN (EAN)	4032248129911	IP68 - 5パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ	
数量	5 ST		