

## HDC IP68 24B TSS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
注文番号	<a href="#">1083000000</a>
種別	HDC IP68 24B TSS 1PG29
GTIN (EAN)	4032248846634
数量	1 items

## HDC IP68 24B TSS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

高さ	110.5 mm	高さ (インチ)	4.3504 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	660 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	耐性
	物質	オゾン
	耐薬品性	耐性

## バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	PG 29
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	6.5 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	プラグハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	PG 29
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
Moduplug®に最適	はい		

作成日 07.04.2026 10:18:05 MEZ

カタログステータス / 図面

## HDC IP68 24B TSS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態
------	------	-------	------------------------

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングの全長	191 mm
ハウジングBの高さ	110.5 mm		

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 24B TSS 1PG29**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

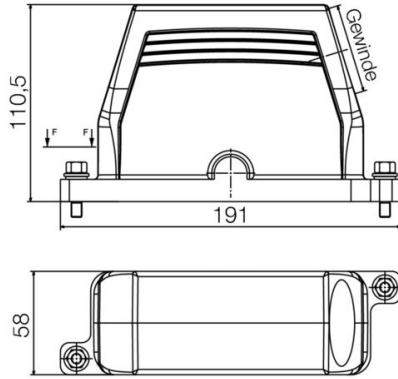

## HDC IP68 24B TSS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ソケットレンチセット



アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

## 一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン	
注文番号	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
数量	1 ST		

## ネジ



当社は、ヘビーデューティコネクタ取り付けスクリューなど、さまざまなアクセサリを提供しています。

## 一般注文データ

種別	HDC IP68 SCREW SET	バージョン	
注文番号	<a href="#">2555340000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, 固定セット	
GTIN (EAN)	4050118571332		
数量	10 ST		

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG 29-MS68	バージョン	
注文番号	<a href="#">1569120000</a>	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5	
GTIN (EAN)	4008190176419	パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ	
数量	10 ST		