

## HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none |
| 注文番号       | <a href="#">1083070000</a>                                                                           |
| 種別         | HDC IP68 10B COVER                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248846863                                                                                        |
| 数量         | 1 items                                                                                              |

## HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 144 mm | 奥行き (インチ) | 5.6693 inch |
| 高さ   | 31 mm  | 高さ (インチ)  | 1.2205 inch |
| 幅    | 58 mm  | 幅 (インチ)   | 2.2835 inch |
| 正味重量 | 170 g  |           |             |

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

|      |            |
|------|------------|
| 物質   | アセトン       |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | ディーゼル油     |
| 耐薬品性 | 不安定        |
| 物質   | エチルアルコール   |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 作動油        |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 石油ベンジン     |
| 耐薬品性 | 不安定        |
| 物質   | 汗          |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 高級ガソリン     |
| 耐薬品性 | 不安定        |
| 物質   | 水          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 紫外線        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | オゾン        |
| 耐薬品性 | 耐性         |

## バージョン

|              |             |              |                    |
|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| ケーブルグランド数    | 0           | ケーブル取り入れ口サイズ | none               |
| 上部 / 底部 / 蓋  | カバー         | カバー          | カバー付き              |
| 締付けトルク       | 6.5 Nm      | 上部ケーブル取り入れ口数 | 0                  |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0           | ハウジング設計      | ハウジング下部カバー         |
| ロックシステム設計    | クランプヨークねじ接続 | 設計           | 標準                 |
| 設置サイズ        | 4           | ケーブル導入口      | いいえ                |
| 種別           | カバー         | クランプのバージョン   | クランプヨーク接続          |
| シーリング        | シーリング無し     | 色 (RAL)      | RAL 9011, RAL 9005 |
| BG           | 4           | Moduplug®に最適 | はい                 |

作成日 14.07.2026 11:52:22 MEZ

カタログステータス / 図面

**HDC IP68 10B COVER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****一般データ**

|      |      |       |                        |
|------|------|-------|------------------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP66, IP68, IP69, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------------------|


**寸法**

|         |     |          |        |
|---------|-----|----------|--------|
| ケーブル導入口 | いいえ | ハウジングの全長 | 144 mm |
|---------|-----|----------|--------|

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

図面

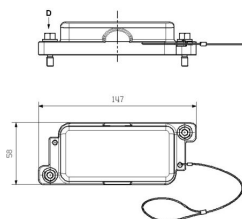

## HDC IP68 10B COVER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | SK WSD-S 1,5-10,0          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9008850000</a> | 取付けツール |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |        |
| 数量         | 1 ST                       |        |