

HDC IP68 16B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 6, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ 口サイズ: none
注文番号	1083080000
種別	HDC IP68 16B COVER
GTIN (EAN)	4032248846849
数量	1 items

HDC IP68 16B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

高さ	31 mm	高さ (インチ)	1.2205 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	181 g		

温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスマッショング油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	耐性
	物質	オゾン
	耐薬品性	耐性

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	none
上部 / 底部 / 蓋	カバー	カバー	カバー付き
締付けトルク	6.5 Nm	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	標準	設置サイズ	6
ケーブル導入口	ベース用	種別	カバー
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	シーリング	シーリング無し
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	6
Moduplug®に最適	はい		

HDC IP68 16B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**一般データ**

締付けトルク	6.5 Nm	UL 94 可燃性等級	None
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態	EMC ハウジング	はい
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

寸法

ケーブル導入口	ベース用	ハウジングの全長	164 mm
---------	------	----------	--------

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 16B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

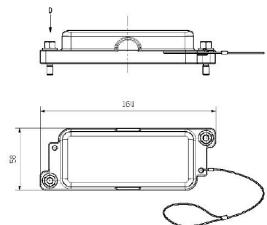

HDC IP68 16B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ソケットレンチセット

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

**一般注文データ**

種別 SK WSD-S 1.5-10,0

バージョン

注文番号 [9008850000](#)

Mounting tool

GTIN (EAN) 4032248266609

数量 1 ST