

## WAD 16N GE BED


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

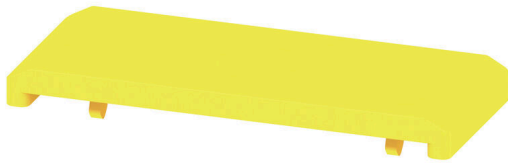

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	端子カバー, 黄色, PA 66, 高さ: 39 mm, 幅: 15.8 mm, 深さ: 5.51 mm, V-2
注文番号	<a href="#">1083600000</a>
種別	WAD 16N GE BED
GTIN (EAN)	4032248032648
数量	50 items

## WAD 16N GE BED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	5.51 mm	奥行き (インチ)	0.2169 inch
高さ	39 mm	高さ (インチ)	1.5354 inch
幅	15.8 mm	幅 (インチ)	0.622 inch
正味重量	1.13 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	15.00 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	PA 66	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		