

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

**一般注文データ**

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリアント14メタル、IDC、PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	<a href="#">1085260000</a>
種別	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248850525
数量	10 items

## IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E316369

## 寸法と重量

正味重量	46.58 g
------	---------

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	バリアント 14メタ ル、IDC、PROFINET	配線	PROFINET
シール材	EPDM	色	グレー
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	絶縁物断面、最大	1.6 mm
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
接続直径、固定式	0.4...0.64 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22
接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22
シース直径、最小	5 mm	シース直径、最大	10 mm
取り付け方式	ネジ 2本	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
保護度合い	IP67	プラギング回数	750

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3btに準拠		

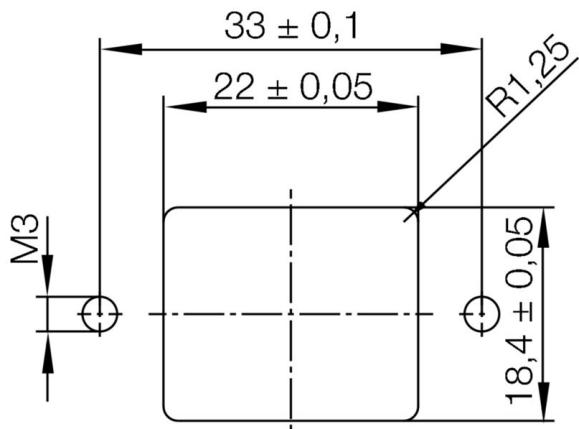
## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****設置カットアウト**

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

### 一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058310000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	