

IE-BIC-HYB-P-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

一般注文データ

バージョン	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
注文番号	1096150000
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869114
数量	300 items

IE-BIC-HYB-P-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.29 g

温度

保管温度 動作温度
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

電気プロパティ

公称電圧 24 V

一般データ

導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 20	導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 24
シールド	シールドなし	カテゴリ	その他
配線接続断面、細径撚線、最大	0.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.2 mm ²
接続 2	Crimp		


重要なメモ

製品情報 ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

寸法図

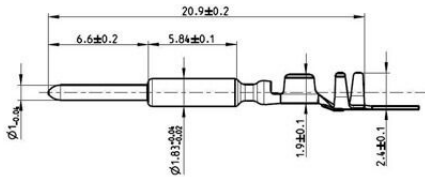

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドモジュラー接点用
圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	