

## IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

## 一般注文データ

バージョン	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
注文番号	<a href="#">1096180000</a>
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
数量	300 items

## IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0.27 g

## 温度

保管温度 動作温度  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 電気プロパティ

公称電圧 24 V

## 一般データ

導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 20	導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 24
シールド	シールドなし	カテゴリ	その他
配線接続断面、細径撚線、最大	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	0.2 mm <sup>2</sup>
接続 2	Crimp		


## 重要なメモ

製品情報 ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

寸法図

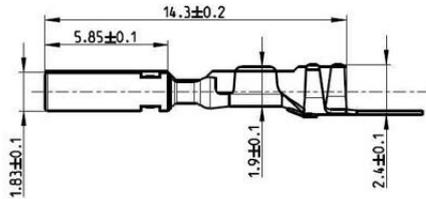

## IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドモジュラー接点用  
圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

## 一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン	
注文番号	<a href="#">1119580000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp	
GTIN (EAN)	4032248900626		
数量	1 ST		