

IE-PIC-HYB-S-0,5-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサート
のバリエント 14

一般注文データ

バージョン	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
注文番号	1096180000
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
数量	300 items

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	0.27 g
------	--------

温度

保管温度	動作温度
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

電気プロパティ

公称電圧	24 V
------	------

一般データ

導体断面積、細径燃線、最大. (AWG)	AWG 20	導体断面積、細径燃線、最小. (AWG)	AWG 24
シールド	シールドなし	カテゴリー	その他
配線接続断面、細径燃線、最大	0.5 mm ²	配線接続断面、細径燃線、最小	0.2 mm ²
接続 2	Crimp		

重要なメモ

製品情報	ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエント 14
------	-------------------------------------

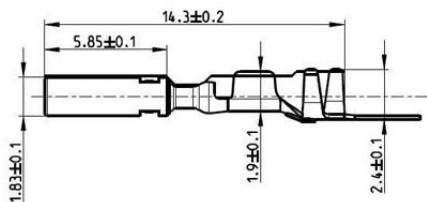
分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図**

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Crimping tools

RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用
圧着ツール

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドトップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	