


## HDC 24B HP250 MPL2 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

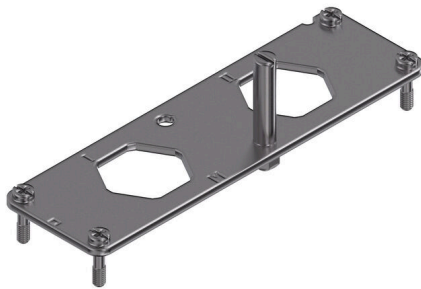

ワイドミュラーの HighPower アクセサリは、RockStar® HighPower コネクタを補完し、その安全性、安定性、使いやすさを高めます。

堅牢なカバー、精密なコーディング要素、高品質の締結部品により、信頼性の高い高電流接続を実現します。エネルギー、鉄道、産業用途に最適です。

## 一般注文データ

バージョン	HDC挿入, 極数: 2, 設置サイズ: 8
注文番号	<a href="#">1103740000</a>
種別	HDC 24B HP250 MPL2 TYP2
GTIN (EAN)	4032248877966
数量	1 items

## HDC 24B HP250 MPL2 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

高さ	46 mm	高さ (インチ)	1.811 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
長さ	140 mm	長さ (インチ)	5.5118 inch
取付寸法 - 高さ	130 mm	取付寸法 - 幅	32 mm
正味重量	106.79 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

極数	2	設置サイズ	8
UL 94 可燃性等級	None	色	シルバーグレー
基本材質	ステンレススチール、防錆性	シリーズ	HighPower
ハロゲン不使用	false	BG	8

## 一般データ

色	シルバーグレー	基本材質	ステンレススチール、防錆性
シリーズ	HighPower		

## 重要なメモ

製品情報	目的の操作に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	---

## 分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

**HDC 24B HP250 MPL2 TYP2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

