


SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

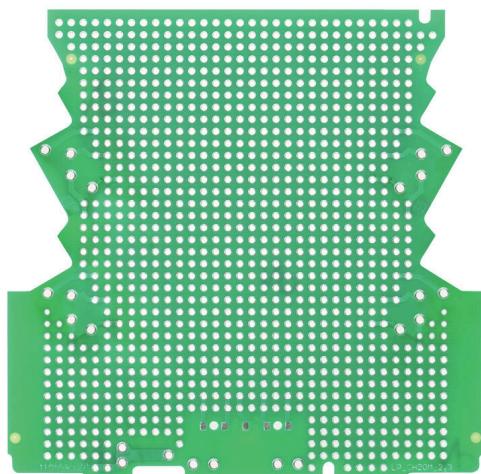

制御盤に取り付ける産業用電子機器向けの将来を見据えたソリューションである

電子ハウジングは、制御盤に電子アセンブリを統合するのに不可欠です。それにより、機密コンポーネントを保護し、信頼性の高い接続を行えるようになります。高品質の材質のおかげで、彼らは産業用途での長期的なソリューションをご用意しています。

お客様にとっての利点：

柔軟性：さまざまな要件に対応するスケーラブルなソリューション

安全性：お客様の電子機器を保護する堅牢な設計形状

効率性：簡単な設置と最適化された接続技術

すべての用途に対応するハウジングソリューション：

当社のポートフォリオには、制御、信号変換、安全用途向けに設計されたモジュラーハウジング(CH20Mなど)、小型ハウジングおよびプロファイルハウジングなどがあります。これらのハウジングは、カスタマイズ可能な設計形状、簡単な取り付け、高い接続能力を確保しています。

カスタマイズ：

標準ソリューションに加えて、設計形状、色、印刷のカスタマイズを行えます。ワイドミュラーコンフィグレータにより、個別の設計が可能になります。

当社のサービス：

プロジェクトに対する専門的なアドバイスと技術サポートを提供いたします。ダウンロード領域には、CADデータ、データシート、インストール手順が表示され、効率的に統合できます。

一般注文データ

バージョン	電子機器ハウジングのサンプル, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M 緑色, 自己組立用 PCB, CH20M12 - 67, 2 接続レベル対応, 幅: 1.6 mm
注文番号	1105580000
種別	SAMPLE LP CH20M PPX
GTIN (EAN)	4032248880652
数量	1 items

SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	99 mm	奥行き (インチ)	3.8976 inch
高さ	101 mm	高さ (インチ)	3.9764 inch
幅	1.6 mm	幅 (インチ)	0.063 inch
正味重量	28 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

絶縁材	PA 66 GF 30	絶縁材グループ	II
表面仕上	未処理		

一般データ

色	緑色	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	RAL 6032		

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-02-04
ECLASS 15.0	27-19-02-04		

SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

Layer Stack Up Detail for: 1105580000_03.PcbDoc

Layer	Bottom Thickness	Copper Thickness	Dielectric Height	Dielectric Material	Dielectric Type
Top Solder Mask	0.010mm	0.005mm	0.015mm	Solder Resist	
Top Layer	0.010mm	0.005mm	1.0mm	FR-4	Core
Bottom Layer	0.010mm	0.005mm	0.015mm		Core
Bottom Solder Mask	0.010mm	0.005mm	0.015mm	Solder Resist	

PCB thickness over all 1.6mm +/- 0.1mm

