


SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

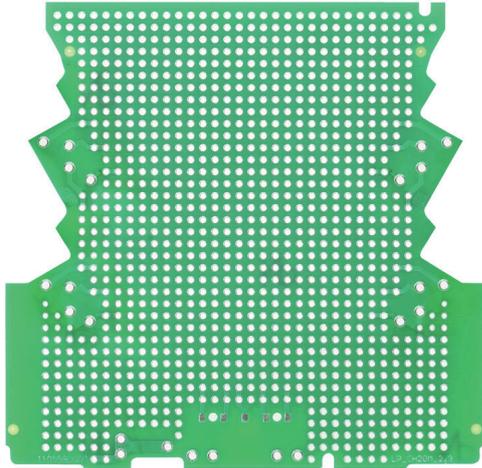

制御盤に取り付ける産業用電子機器向けの将来を見据えたソリューションである

電子ハウジングは、制御盤に電子アセンブリを統合するのに不可欠です。それにより、機密コンポーネントを保護し、信頼性の高い接続を行えるようになります。高品質の材質のおかげで、彼らは産業用途での長期的なソリューションをご用意しています。

お客様にとっての利点：

柔軟性：さまざまな要件に対応するスケーラブルなソリューション

安全性：お客様の電子機器を保護する堅牢な設計形状

効率性：簡単な設置と最適化された接続技術

すべての用途に対応するハウジングソリューション：

当社のポートフォリオには、制御、信号変換、安全用途向けに設計されたモジュラーハウジング (CH20Mなど)、小型ハウジングおよびプロファイルハウジングなどがあります。これらのハウジングは、カスタマイズ可能な設計形状、簡単な取り付け、高い接続能力を確保しています。

カスタマイズ：

標準ソリューションに加えて、設計形状、色、印刷のカスタマイズを行えます。ワイドミューラーコンフィグレータにより、個別の設計が可能になります。

当社のサービス：

プロジェクトに対する専門的なアドバイスと技術サポートを提供いたします。ダウンロード領域には、CADデータ、データシート、インストール手順が表示され、効率的に統合できます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 電子機器ハウジングのサンプル, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M 緑色, 自己組立用 PCB, CH20M12 - 67, 2 接続レベル対応, 幅: 1.6 mm |
| 注文番号 | 1105580000 |
| 種別 | SAMPLE LP CH20M PPX |
| GTIN (EAN) | 4032248880652 |
| 数量 | 1 items |

SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 99 mm | 奥行き (インチ) | 3.8976 inch |
| 高さ | 101 mm | 高さ (インチ) | 3.9764 inch |
| 幅 | 1.6 mm | 幅 (インチ) | 0.063 inch |
| 正味重量 | 28 g | | |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

| | | | |
|------|-------------|---------|---------------------|
| 絶縁材 | PA 66 GF 30 | 絶縁材グループ | II |
| 表面仕上 | 未処理 | 基本材質 | PA 66 GF 30, プラスチック |

一般データ

色 緑色 保護度合い IP20がインストール済み
カラーチャート (類似) RAL 6032

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-02-04 | | |

SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

