

HDC 64D TSLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勤合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50 |
| 注文番号 | 1111150000 |
| 種別 | HDC 64D TSLU 1M50G |
| GTIN (EAN) | 4032248100118 |
| 数量 | 1 items |

HDC 64D TSLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 94 mm | 高さ (インチ) | 3.7008 inch |
| 幅 | 65.5 mm | 幅 (インチ) | 2.5787 inch |
| 正味重量 | 416 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

| | | |
|------|------|------------|
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 掘削油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスミッション油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 冷却剤 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 水 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 紫外線 |
| | 耐薬品性 | 不安定 |
| | 物質 | オゾン |
| | 耐薬品性 | 不安定 |

バージョン

| | | | |
|-------------|----|--------------|-------|
| ケーブルグランド数 | 0 | ケーブル取り入れ口サイズ | M 50 |
| 上部 / 底部 / 蓋 | 上部 | カバー | カバーなし |

HDC 64D TSLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 | 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| ハウジング設計 | 側面ケーブル導入口, プラグハウジング | ロックシステム設計 | エンドロッククランプ、下側 |
| 設計 | 標準 | 設置サイズ | 8 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 種別 | プラグ |
| シーリング | シーリング無し | 内付スレッド | M 50 |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| Moduplug®に最適 | はい | | |

一般データ

| | | | |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

寸法

| | | | |
|-----------|-------|----------|--------|
| 穴ピッチ長 A2 | 0 mm | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 幅ハウジングC | 43 mm | ハウジングの全長 | 120 mm |
| ハウジングBの高さ | 76 mm | | |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 64D TSLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

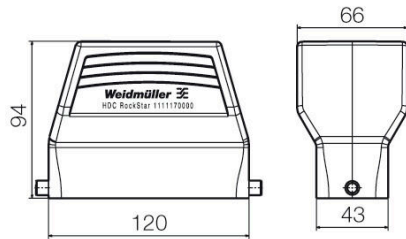

HDC 64D TSLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 24B SDLU 2PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1214500000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190153021 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 24B SLU 2PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1662720000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190419240 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SDLU 2PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1663040000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190419561 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SLU 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1786900000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204144 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SLU 2M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1786910000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204151 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SDLU 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1786940000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204182 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SDLU 2M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1786950000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204199 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 24B SLU 2M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787880000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205325 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 24B SDLU 2M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787900000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205349 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 64D TSLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 24B SDLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1901480000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521364 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 24B SLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1901560000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521395 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SDLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1904430000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585106 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SDLU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1904440000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585212 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1904480000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585090 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SLU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1904490000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585618 | |
| 数量 | 1 ST | |

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 24B ALU | バージョン |
| 注文番号 | 1213900000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none |
| GTIN (EAN) | 4008190176303 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 24B ADLU | バージョン |
| 注文番号 | 1214300000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: none |
| GTIN (EAN) | 4008190083090 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 64D TSLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 24B KLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1968340000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り |
| GTIN (EAN) | 4032248689378 | り入れ口サイズ: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VG M50 - MS 68 | バージョン |
| 注文番号 | 1772260000 | VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ |
| GTIN (EAN) | 4032248129911 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | VG M50 - K 68 | バージョン |
| 注文番号 | 1772340000 | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6 |
| GTIN (EAN) | 4032248130009 | |
| 数量 | 10 ST | |