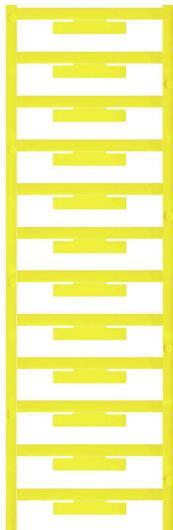


WAD 5 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

WADコネクタマーカは、Wシリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカーは、カスタム印字または稻妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカーとして使用できます。WAD MultiCard マーカーは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	グループマーカー, カバー, 33.3 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色
注文番号	1112920000
種別	WAD 5 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248891771
数量	48 items

WAD 5 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	11.74 mm	奥行き (インチ)	0.4622 inch
高さ	33.3 mm	高さ (インチ)	1.311 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	1.44 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.107 kg CO2 eq.

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4
印刷種別	ニュートラル
幅	5 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド 66
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Cover
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P)	5.00 mm
--------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

WAD 5 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



図面

