


WAD 8 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

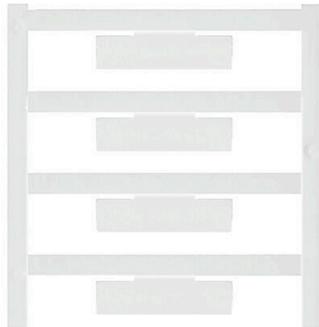

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | グループマーカ、カバー、33.3 x 8 mm、ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色 |
| 注文番号 | 1112940000 |
| 種別 | WAD 8 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4032248891825 |
| 数量 | 48 items |

WAD 8 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 11.74 mm | 奥行き (インチ) | 0.4622 inch |
| 高さ | 33.3 mm | 高さ (インチ) | 1.311 inch |
| 幅 | 8 mm | 幅 (インチ) | 0.315 inch |
| 正味重量 | 1.33 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.027 kg CO2 eq. |

一般データ

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 9 |
| 印刷種別 | ニュートラル |
| 幅 | 8 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 色 | 白色 |
| ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリアミド66 |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard |
| 互換性を有するプリンター | PRINTJET CONNECT |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = Cover |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
| 用途/製造元 | WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2 |

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P) 8.00 mm

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

図面



図面

