

RKDG 2XD8.5 WG PT6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

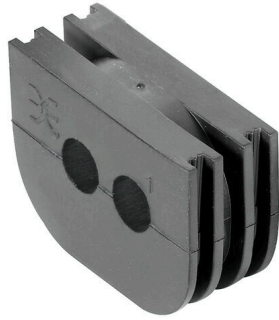

インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール
M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

バージョン	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
注文番号	1114530000
種別	RKDG 2XD8.5 WG PT6
GTIN (EAN)	4032248892624
数量	10 items

RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	18 mm	奥行き (インチ)	0.7087 inch
高さ	33.8 mm	高さ (インチ)	1.3307 inch
幅	46.7 mm	幅 (インチ)	1.8386 inch
正味重量	2.6 g		

温度

保管温度 -40 °C...85 °C 動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

基本材質	EPDM	シリコーン	いいえ
色	黒色	設計	シール
保護度合い	IP54, 対応するエンクロージャ付き	UL 94 可燃性等級	HB
取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®シールスロットの場合	配線種別	丸型
外側ケーブル直径、最小.	8.5 mm	外側ケーブル直径、最大.	10.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		