

## HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IP68



RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	<a href="#">1119970000</a>
種別	HDC IP68 24B MD 3M40
GTIN (EAN)	4050118041484
数量	1 items

## HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	181 mm	奥行き (インチ)	7.126 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.2441 inch
取付寸法 - 幅	164 mm	正味重量	406.92 g

## 温度

制限温度 -50 °C ... 120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	耐性
	物質	オゾン
	耐薬品性	耐性

## 一般データ

極数	0	締付けトルク	11 Nm
ハウジング設計	カバー	設置サイズ	8
色	黒色, 黒色 (RAL 9005相当)	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	種別	カバー
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
EMC ハウジング	はい	BG	8
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 40	上部 / 底部 / 蓋	カバー
カバー	カバー付き	締付けトルク	11 Nm

## HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

上部ケーブル取り入れ口数	3	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	カバー	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	カバー
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	シーリング	シリコンラバー
内付スレッド	M 40	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態
シリーズ	HighPower		

## 重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 24B MD 3M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

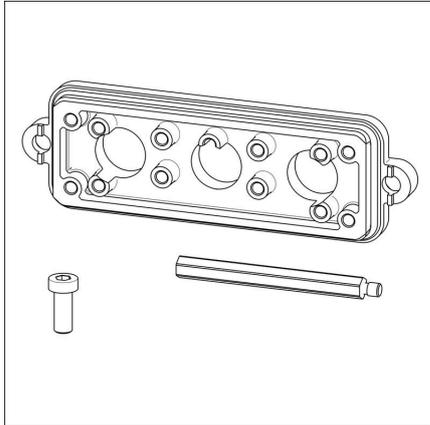

## HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ソケットレンチセット

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。



## 一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン	
注文番号	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
数量	1 ST		

## EN 45545 準拠 IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VGM40-MS68 20-32 BG	バージョン	
注文番号	<a href="#">1193620000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真鍮, ニッケルメッキ	
GTIN (EAN)	4032248976577		
数量	10 ST		
種別	VGM40-SS68 20-32 BG	バージョン	
注文番号	<a href="#">1193590000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, ステンレススチール	
GTIN (EAN)	4032248976614	1.4305 (303)	
数量	10 ST		
種別	VGM40/1-MS68 20-32 BG	バージョン	
注文番号	<a href="#">1205890000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真鍮, ニッケルメッキ	
GTIN (EAN)	4032248987818		
数量	10 ST		
種別	VGM40/1-SS68 20-32 BG	バージョン	
注文番号	<a href="#">1205920000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, ステンレススチール	
GTIN (EAN)	4032248987825	1.4305 (303)	
数量	10 ST		