

HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 |
| 注文番号 | 1119970000 |
| 種別 | HDC IP68 24B MD 3M40 |
| GTIN (EAN) | 4050118041484 |
| 数量 | 1 items |

HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|----------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 181 mm | 奥行き (インチ) | 7.126 inch |
| 高さ | 19 mm | 高さ (インチ) | 0.748 inch |
| 幅 | 57 mm | 幅 (インチ) | 2.2441 inch |
| 取付寸法 - 幅 | 164 mm | 正味重量 | 406.92 g |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -50 °C ... 120 °C |
|------|-------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|-----------|-----------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
|-----------|-----------|

| | |
|------------|-------------------------|
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
|------------|-------------------------|

| | | |
|------|------|-------------|
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル油 |
| | 耐薬品性 | 不安定 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスマッショングル |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 不安定 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 不安定 |
| | 物質 | 水 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 紫外線 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | オゾン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |

一般データ

| | | | |
|-------|-----------|---------|---------------------|
| 極数 | 0 | ハウジング設計 | カバー |
| 設置サイズ | 8 | 色 | 黒色, 黒色 (RAL 9005相当) |
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 種別 | カバー |
| シリーズ | HighPower | ハロゲン不使用 | false |
| BG | 8 | 保護度合い | IP68, IP69, 勘合状態 |

バージョン

| | | | |
|--------------|-------|--------------|-------------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 40 | 上部 / 底部 / 蓋 | カバー |
| カバー | カバー付き | 締付けトルク | 11 Nm |
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 3 | 側方ケーブル取り入れ口数 | 0 |
| ハウジング設計 | カバー | ロックシステム設計 | クランプヨークねじ接続 |

HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|------------|-----------|---------|--------------------|
| 設計 | 標準 | 設置サイズ | 8 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 種別 | カバー |
| クランプのバージョン | クランプヨーク接続 | シーリング | シリコーンラバー |
| 内付スレッド | M 40 | 色 (RAL) | RAL 9011, RAL 9005 |
| BG | 8 | | |

一般データ

| | | | |
|----------|---------------|-----------|------------------|
| 締付けトルク | 11 Nm | ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム |
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP68, IP69, 勘合状態 |
| シリーズ | HighPower | EMC ハウジング | はい |
| ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 | | |

重要なメモ

| | |
|------|---|
| 製品情報 | 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにするためにこの仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。 |
|------|---|

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

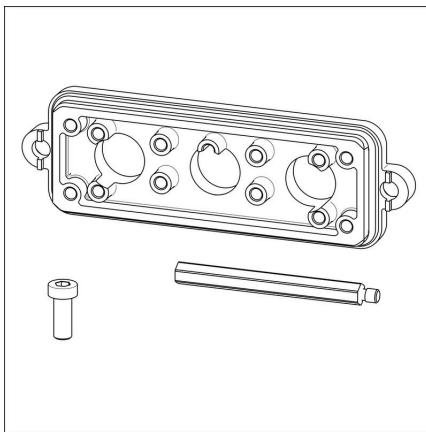

HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ソケットレンチセット**

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

**一般注文データ**

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | SK WSD-S 1.5-10,0 | バージョン |
| 注文番号 | 9008850000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | |
| 数量 | 1 ST | |

EN 45545 準拠 IP68 バージョン

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 種別 | VGM40-MS68 20-32 BG | バージョン |
| 注文番号 | 1193620000 | HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、真鍮、ニッケルメッキ |
| GTIN (EAN) | 4032248976577 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | VGM40-SS68 20-32 BG | バージョン |
| 注文番号 | 1193590000 | HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、ステンレススチール |
| GTIN (EAN) | 4032248976614 | 1.4305 (303) |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | VGM40/1-MS68 20-32 BG | バージョン |
| 注文番号 | 1205890000 | HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、真鍮、ニッケルメッキ |
| GTIN (EAN) | 4032248987818 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | VGM40/1-SS68 20-32 BG | バージョン |
| 注文番号 | 1205920000 | HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、ステンレススチール |
| GTIN (EAN) | 4032248987825 | 1.4305 (303) |
| 数量 | 10 ST | |