

HDC IP68 24B MD 3M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	1119980000
種別	HDC IP68 24B MD 3M32
GTIN (EAN)	4032248957316
数量	1 items

HDC IP68 24B MD 3M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	181 mm	奥行き (インチ)	7.126 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.2441 inch
取付寸法 - 幅	164 mm	正味重量	437 g

温度

制限温度	-50 °C ... 120 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
-----------	-----------

REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
------------	-------------------------

耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスマッショングル
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

一般データ

極数	0	ハウジング設計	カバー
設置サイズ	8	色	黒色, 黒色 (RAL 9005相当)
表面仕上	粉体塗装	種別	カバー
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
BG	8	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	カバー
カバー	カバー付き	締付けトルク	11 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	3	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	カバー	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続

HDC IP68 24B MD 3M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	カバー
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	シーリング	シリコーンラバー
内付スレッド	M 32	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

一般データ

締付けトルク	11 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態
シリーズ	HighPower	EMC ハウジング	はい
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにする必要があります。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	--

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B MD 3M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

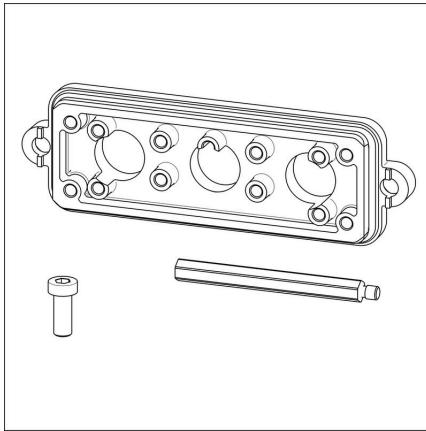

HDC IP68 24B MD 3M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。



一般注文データ

種別	SK WSD-S 1.5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

EN 45545 準拠 IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VGM32-MS68 15-25 BG	バージョン
注文番号	1193610000	HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4032248976621	
数量	25 ST	
種別	VGM32-SS68 15-25 BG	バージョン
注文番号	1193580000	HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、ステンレススチール
GTIN (EAN)	4032248976553	1.4305 (303)
数量	25 ST	

EN 45545 準拠 EMC 真鍮製ケーブルグランド



電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別のEMCケーブルグランドは、360°のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドはEN 62444の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単で高速な組み立てが可能になります。

HDC IP68 24B MD 3M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	VGM32-MS68 EMC 15-25SET	バージョン
注文番号	1463730000	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118269888	
数量	1 ST	