

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム铸造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1120040000
種別	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
数量	1 items

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	216 mm	奥行き (インチ)	8.5039 inch
高さ	49.8 mm	高さ (インチ)	1.9606 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.8346 inch
正味重量	643 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 120 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
-----------	-----------

REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
------------	-------------------------

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスマッショングル
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	耐性
	物質	オゾン
	耐薬品性	耐性

一般データ

極数	0	ハウジング設計	隔壁ハウジング
設置サイズ	8	色	黒色, 黒色 (RAL 9005相当)
表面仕上	粉体塗装	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
BG	8	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態

バージョン

上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	いいえ

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

種別	バルクヘッド (フィードスルーリー)	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シーリング	シリコーンラバー	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

一般データ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態	シリーズ	HighPower
EMC ハウジング	はい	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにするためにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	--

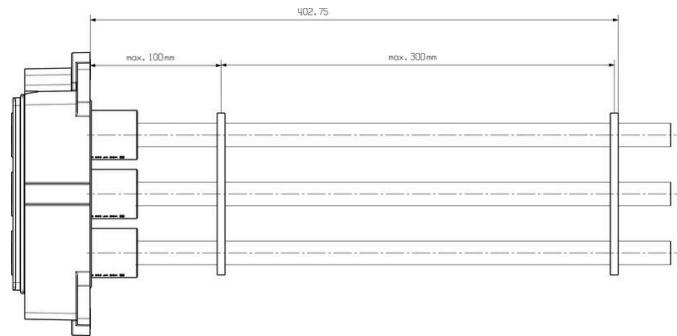
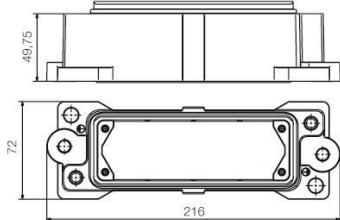
分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

接点や絶縁スリープへの損傷を避けるため、ケーブルの修正を推奨します。次の図面に対応する距離を示します。ケーブル固定は出荷の範囲に含まれません。

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**プラグハウジング**

RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

種別	HDC IP68 HP 24B TO	バージョン
----	--------------------	-------

注文番号	1079930000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP68, IP69, 勘合状態,
------	----------------------------	---

GTIN (EAN)	4032248842032	プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
------------	---------------	---------------------------

数量	1 ST
----	------

カウンターフレーム

RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

種別	HDC IP68 24B HP FRAME	バージョン
----	-----------------------	-------

注文番号	1282820000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP68, IP69, 勘合状態,
------	----------------------------	---

GTIN (EAN)	4050118073010	カウンターフレーム, クランプヨークねじ接続, 標準
------------	---------------	----------------------------

数量	1 ST
----	------