

## HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, 隔壁ハウジング, クランプ ヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	<a href="#">1120040000</a>
種別	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
数量	1 items

## HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	216 mm	奥行き (インチ)	8.5039 inch
高さ	49.8 mm	高さ (インチ)	1.9606 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.8346 inch
正味重量	643 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	耐性	
物質	オゾン	
耐薬品性	耐性	

## 一般データ

極数	0	締付けトルク	11 Nm
ハウジング設計	隔壁ハウジング	設置サイズ	8
色	黒色, 黒色 (RAL 9005相当)	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
締付けトルク、最大 PE 接続	11 Nm	表面仕上	粉体塗装
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	締付けトルク、最小 PE 接続	11 Nm
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
EMC ハウジング	はい	BG	8
取付けブラケットの材質	アルミニウム	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態		

## HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	締付けトルク	11 Nm
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	いいえ
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シーリング	シリコンラバー	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態
シリーズ	HighPower		

## 重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	---

## 分類



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

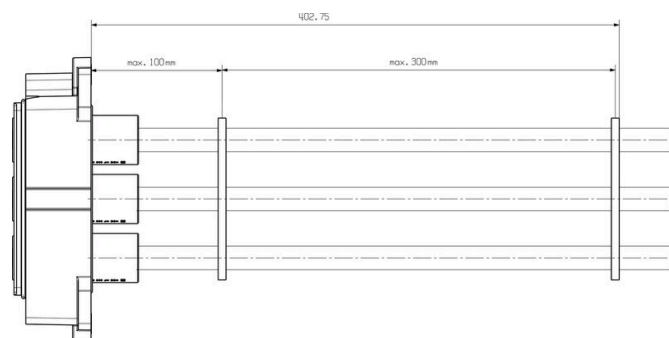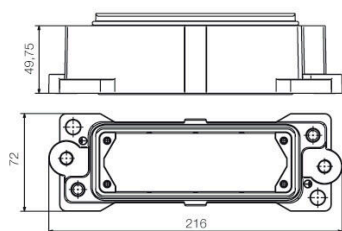

接点や絶縁スリーブへの損傷を避けるため、ケーブルの修正を推奨します。次の図面に対応する距離を示します。ケーブル固定は出荷の範囲に含まれません。



## HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラグハウジング




RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

## 一般注文データ

種別	HDC IP68 HP 24B TO	バージョン
注文番号	<a href="#">1079930000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248842032	プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	口サイズ: none

## カウンターフレーム

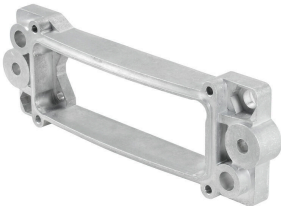

ワイドミュラーの HighPower アクセサリは、RockStar® HighPower コネクタを補完し、その安全性、安定性、使いやすさを高めます。堅牢なカバー、精密なコーディング要素、高品質の締結部品により、信頼性の高い高電流接続を実現します。エネルギー、鉄道、産業用途に最適です。

## 一般注文データ

種別	HDC IP68 24B HP FRAME	バージョン
注文番号	<a href="#">1282820000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4050118073010	カウンターフレーム, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入
数量	1 ST	れ口サイズ: none