

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1120040000
種別	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
数量	1 items

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	216 mm	奥行き (インチ)	8.5039 inch
高さ	49.8 mm	高さ (インチ)	1.9606 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.8346 inch
正味重量	643 g		

温度

制限温度 -50 °C ... 120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
耐薬品性	物質	アセトン	
	耐薬品性	耐性	
	物質	ディーゼル油	
	耐薬品性	不安定	
	物質	エチルアルコール	
	耐薬品性	耐性	
	物質	トランスミッション油	
	耐薬品性	条件付き耐性	
	物質	作動油	
	耐薬品性	条件付き耐性	
	物質	石油ベンジン	
	耐薬品性	不安定	
	物質	汗	
	耐薬品性	条件付き耐性	
	物質	高級ガソリン	
	耐薬品性	不安定	
物質	水		
耐薬品性	耐性		
物質	紫外線		
耐薬品性	耐性		
物質	オゾン		
耐薬品性	耐性		

一般データ

極数	0	ハウジング設計	隔壁ハウジング
設置サイズ	8	色	黒色, 黒色 (RAL 9005相当)
表面仕上	粉体塗装	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
BG	8	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態

バージョン

上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	いいえ

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

種別	バルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シーリング	シリコンラバー	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

一般データ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態	シリーズ	HighPower
EMC ハウジング	はい	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

分類



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

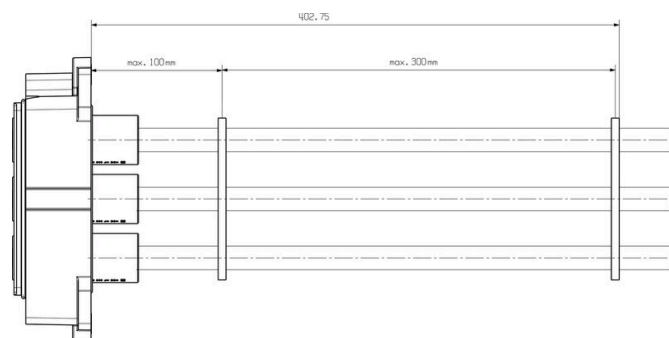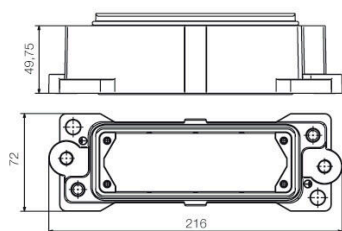

接点や絶縁スリーブへの損傷を避けるため、ケーブルの修正を推奨します。次の図面に対応する距離を示します。ケーブル固定は出荷の範囲に含まれません。

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグハウジング




RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

種別	HDC IP68 HP 24B TO	バージョン
注文番号	1079930000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248842032	プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
数量	1 ST	

カウンターフレーム

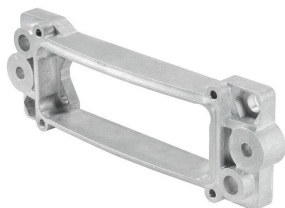

RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

種別	HDC IP68 24B HP FRAME	バージョン
注文番号	1282820000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4050118073010	カウンターフレーム, クランプヨークねじ接続, 標準
数量	1 ST	