

WAD 5 MC B GE/SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

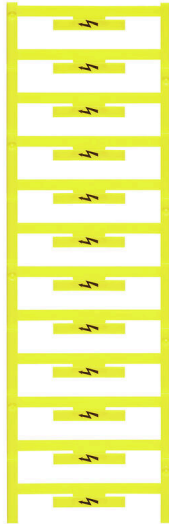

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	グループマーカ、カバー、33.3 x 5 mm、ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色
注文番号	1120450000
種別	WAD 5 MC B GE/SW
GTIN (EAN)	4032248901272
数量	48 items

WAD 5 MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	11.74 mm	奥行き (インチ)	0.4622 inch
高さ	33.3 mm	高さ (インチ)	1.311 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	1.44 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.085 kg CO2 eq.

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4
印刷種別	記号
幅	5 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66
印刷色	黒色
印刷文字	記号
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム MultiCard
組み合わせごとのマーカース数	1 MultiCard = Cover
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2

コネクタマーカース

ピッチ (mm) (P) 5.00 mm

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

WAD 5 MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



図面

