


WAD 8 MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

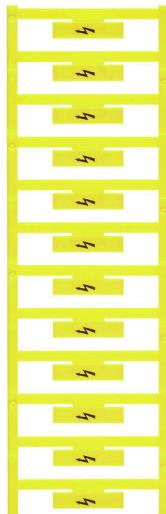

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカーは、カスタム印字または稻妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカーとして使用できます。WAD MultiCard マーカーは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	グループマーカー、カバー、33.3 x 8 mm、ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色
注文番号	1120470000
種別	WAD 8 MC B GE/SW
GTIN (EAN)	4032248901289
数量	48 items

WAD 8 MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	11.74 mm	奥行き (インチ)	0.4622 inch
高さ	33.3 mm	高さ (インチ)	1.311 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	1.33 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.108 kg CO2 eq.

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4	
印刷種別	記号	
幅	8 mm	
UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	黄色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリアミド 66	
印刷色	黒色	
印刷文字	記号	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Cover	
動作温度範囲	-40...100 °C	
用途/製造元	WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2	

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P)	8.00 mm
--------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

WAD 8 MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



図面

