

AIMESA VRM 6,20


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

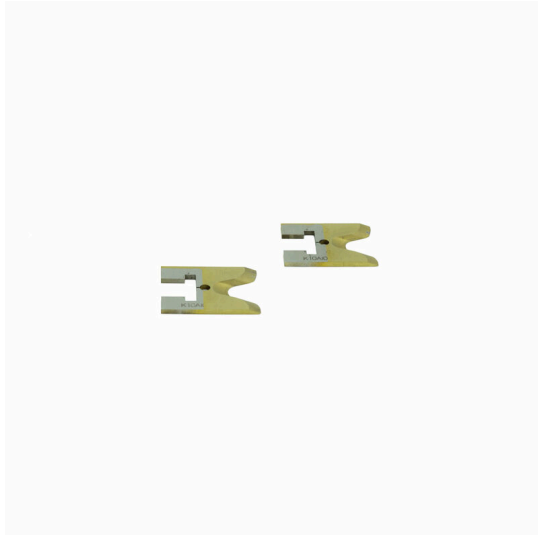

- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターセット
注文番号	1120910000
種別	AIMESA VRM 6,20
GTIN (EAN)	4032248901920
数量	1 items

AIMESA VRM 6,20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	1.6 mm	高さ (インチ)	0.063 inch
幅	26.5 mm	幅 (インチ)	1.0433 inch
正味重量	9 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

重要なメモ

製品情報 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		