

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
注文番号	1121990000
種別	BG GH 10P 4XVG PT6
GTIN (EAN)	4032248903030
数量	10 items

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UL)

E256877

寸法と重量

深さ	42 mm	奥行き (インチ)	1.6535 inch
高さ	181 mm	高さ (インチ)	7.126 inch
幅	223 mm	幅 (インチ)	8.7795 inch
正味重量	367 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-20 °C...80 °C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

ケーブルグランド

ケーブルグランド数	4	ケーブルグランドクランプ面積、最小	6 mm
ケーブルグランド素材	ポリアミド6	ケーブルグランドクランプ面積、最大	12 mm

一般データ

基本材質	プラスチック, GRP	エンクロージャーの材質	ガラス強化繊維ポリカーボネート
シリコーン	いいえ	色	黒色
保護度合い	IP65, 完全状態	UL 94 可燃性等級	5VA
取り付け方式	ねじ取り付け, 固定ラグ	ケーブルグランド付属	はい

分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		


BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

穴あけテンプレート

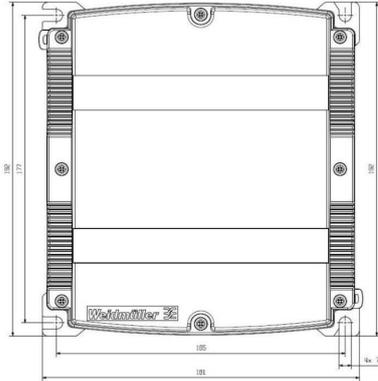

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アダプター

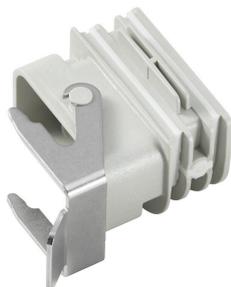

FieldPower® 対応 HQ アダプタ

FieldPower ケーブルシール同様の、ツール不要の取り付け

HQ 4/2、HQ 8、および HQ 17 プラグインコネクタインサートに最適

オプションで、ロック可能な保護カバー付属 (EN 60204-1 準拠、再度スイッチがオンにならないように保護)

一般注文データ

種別	BG ARGH HQP ALU PT6	バージョン
注文番号	1532200000	アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337433	対応するエンクロージャ付き, ポリカーボネート, ガラス繊維強化,
数量	1 ST	ロック可能: いいえ
種別	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	バージョン
注文番号	1532210000	アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337600	対応するエンクロージャ付き, ポリカーボネート, ガラス繊維強化,
数量	1 ST	ロック可能: はい

AC



断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

一般注文データ

種別	PT6	バージョン
注文番号	1957620000	FieldPower®接触素子, AC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数
GTIN (EAN)	4032248642489	(テキスト): 5
数量	1 ST	

DC



断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	PT6 DC	バージョン
注文番号	1126840000	FieldPower®接触素子, DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数
GTIN (EAN)	4032248908462	(テキスト): 5
数量	1 ST	

AC/DC

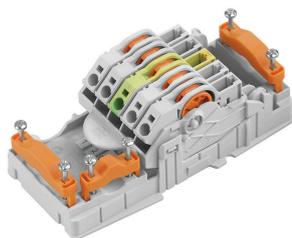

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。
電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

一般注文データ

種別	PT6 230/BUS	バージョン
注文番号	1269960000	FieldPower®接触素子, AC/DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数
GTIN (EAN)	4050118058239	数 (テキスト): 5
数量	1 ST	
種別	PT6 DC 1/2/PE/3/4	バージョン
注文番号	1534930000	FieldPower®接触素子, DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数
GTIN (EAN)	4050118338775	(テキスト): 5
数量	1 ST	

エンクロージャ下部用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

種別	TS 35 PT6	バージョン
注文番号	1170690000	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 54 mm, ペー
GTIN (EAN)	4032248962532	ス部対応
数量	10 ST	

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

シール



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール
M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

種別	DG D0 PT6	バージョン
注文番号	4323240000	Field Power®シーリングインサート, ブランクシール, IP65, 対応する
GTIN (EAN)	4032248641246	エンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	DG M16 PT6	バージョン
注文番号	2545540000	Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応する
GTIN (EAN)	4050118555523	エンクロージャ付き, EPDM
数量	1 ST	
種別	DG M20 PT6	バージョン
注文番号	2545550000	Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応する
GTIN (EAN)	4050118555530	エンクロージャ付き, EPDM
数量	1 ST	
種別	RKDG D9 PT6	バージョン
注文番号	4329610000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応する
GTIN (EAN)	4032248668687	エンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D11 PT6	バージョン
注文番号	4323210000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応する
GTIN (EAN)	4032248641215	エンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D13 PT6	バージョン
注文番号	4323230000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応する
GTIN (EAN)	4032248641239	エンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D15 PT6	バージョン
注文番号	4323220000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応する
GTIN (EAN)	4032248641222	エンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D17 PT6	バージョン
注文番号	4324010000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応する
GTIN (EAN)	4032248641284	エンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D18 WG PT6	バージョン
注文番号	2491870000	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応する
GTIN (EAN)	4050118501537	エンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG 2XD8.5 WG PT6	バージョン
注文番号	1114530000	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応する
GTIN (EAN)	4032248892624	エンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

機能蓋



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

種別	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4	バージョン
注文番号	8000005211	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色, メンテナンススイッチ
GTIN (EAN)	4050118048568	
数量	1 ST	チ

Generation 1



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

種別	BG GHDE 10P HO GK PT6	バージョン
注文番号	2486990000	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, 完全状態, ポリカーボネート, 透明
GTIN (EAN)	4050118497595	
数量	5 ST	
種別	BG GHDE 10P HO PT6	バージョン
注文番号	1121950000	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
GTIN (EAN)	4032248903016	
数量	10 ST	
種別	BG GHDE 10P PT6	バージョン
注文番号	1122200000	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 25 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
GTIN (EAN)	4032248903207	
数量	10 ST	

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

シール



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。
FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。
組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール
M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

種別	RKDG D24 WG PT6	バージョン
注文番号	1069060000	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンク
GTIN (EAN)	4032248827053	ロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	