



## 一般注文データ

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
|            |                                |
| 注文番号       | 1124490000                     |
| 種別         | <a href="#">IE-FCM-NEUTRAL</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248906291                  |
| 数量         | 100 items                      |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

壁厚、最小

1 mm

壁厚、最大

5 mm

正味重量

10.73 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

証明書番号 (cULus)

E316369

## 分類

ETIM 8.0

EC001031

ETIM 9.0

EC001031

ETIM 10.0

EC001031


ECLASS 14.0

27-18-28-92


ECLASS 15.0

27-18-28-92

図面

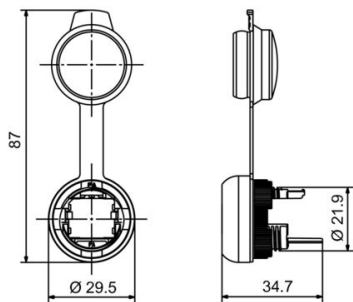

設置カットアウト

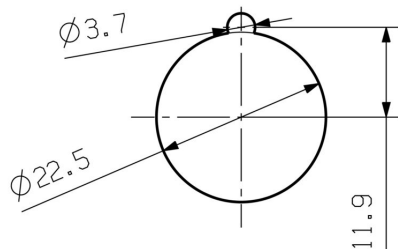

## アクセサリ

## 補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます  
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 種別         | SM-H 27/18 SW              | バージョン                             |
| 注文番号       | <a href="#">1716630000</a> | SwitchMark, アクセサリ, 48 x 27 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190343194              |                                   |
| 数量         | 25 ST                      |                                   |