

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® 対応 USB インサート

一般注文データ

バージョン	USB挿入、フランジ挿入、タイプAB
注文番号	1131380000
種別	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
数量	1 items

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E471884

寸法と重量

正味重量 12.3 g

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度	湿度	湿度0 ~ 93%

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

製品種類	USB挿入	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
インサートの種別	データの挿入SteadyTec		

一般情報

接続 1	USB A	接続 2	USB B
項目説明	フランジ挿入、タイプAB	配線	タイプA ~ B
色	黒色	湿度	湿度0 ~ 93%
ハウジング主要材質	PC UL 94 V0	シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	プラギング回数	≥ 1500

一般基準

認証書番号 (DNV)	TAA000022B	コネクタ規格	IEC 61076-3-107
証明書番号 (cULus)	E471884		

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 30 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 500 V DC
絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ	最大 90 °Cの電流容量	3 A

重要なメモ

製品情報 FrontCom® 対応 USB インサート

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

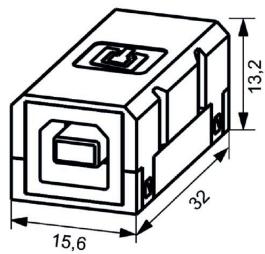

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	9200520000	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² ,赤色
数量	100 ST	