

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



D-SERIES DRM 内のソケット対応渡り配線。

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCM, 短絡接続
注文番号	1132080000
種別	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
数量	10 items
配達ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	CXM CCS 6P GY

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	5.72 g
------	--------

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-45 °C...70 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

バージョン	長さに切れる	色	白色
-------	--------	---	----

接続データ

ピッチ (mm) (P)	27.00 mm
--------------	----------

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

交差接続データ

定格電流	12 A	絶縁	はい
接触防止	はい	色	白色
交差接続端子数	6	極数	6
ピッチ (mm) (P)	27.00 mm	バージョン	長さに切れる

SCM-I QV S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例


How to install cross connection

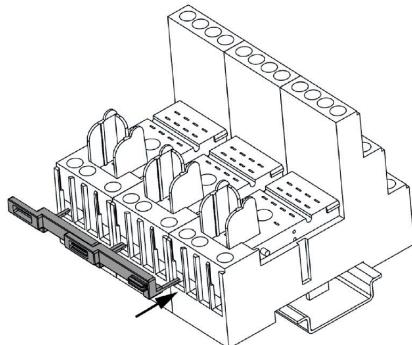

Plug the cross connection into wire-connection opening
and fix it with tighten the screw

ケーブル接続の渡り配線のプラグ

使用例

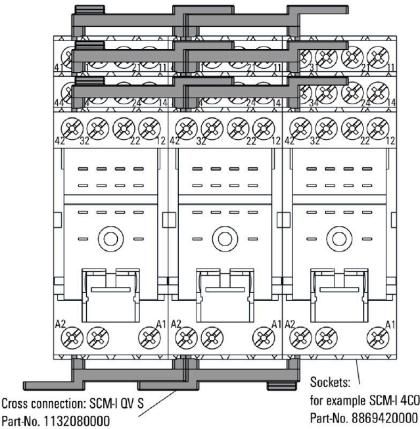

隣接ベース上の同一接続対応
の渡り配線コネクタブリッジ