

IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサート
のバリエント 14

一般注文データ

バージョン	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
注文番号	1135150000
種別	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915347
数量	300 items

IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.27 g

温度

保管温度 動作温度
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

電気プロパティ

公称電圧 24 V

一般データ

シールド	シールドなし	カテゴリー	その他
配線接続断面、細径撲線、最大	0.2 mm ²	配線接続断面、細径撲線、最小	0.08 mm ²
接続 2	Crimp		

重要なメモ

製品情報 ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエント 14

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

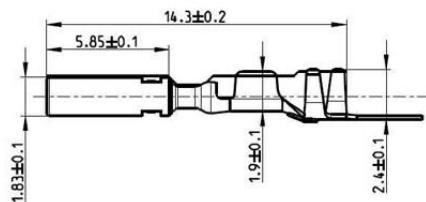

IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用
圧着ツール

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドトップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	