


## H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

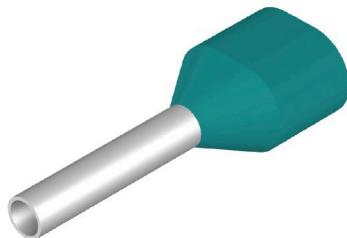

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, ターコイズ |
| 注文番号       | <a href="#">1139070000</a>                     |
| 種別         | H0,34/15 ZH TK                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248920471                                  |
| 数量         | 500 items                                      |
| パッケージ      | 弛緩   |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS                  | 適合                        |
| UL File Number Search | <a href="#">UL ウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (UR)            | E354986                   |

## 寸法と重量

|      |        |
|------|--------|
| 正味重量 | 0.08 g |
|------|--------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 技術データ

|      |                      |       |                |
|------|----------------------|-------|----------------|
| 項目説明 | ツインワイヤエンドフェルール、ターコイズ | バージョン | ツインワイヤエンドフェルール |
|------|----------------------|-------|----------------|

## ワイヤエンドフェルール

|                 |         |                |                      |
|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| 接点面直径 (D1)      | 1.2 mm  | 接点面長さ (L2)     | 8 mm                 |
| 留め輪幅 (B)        | 2 mm    | 留め輪高さ (A)      | 3.5 mm               |
| プラスチックカラー厚 (S2) | 0.25 mm | L1 (mm)        | 15.00 mm             |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 22  | 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.15 mm              |
| 被覆剥き長さ          | 11 mm   | 導体断面           | 0.34 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

