

H0,34/15 ZH TK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

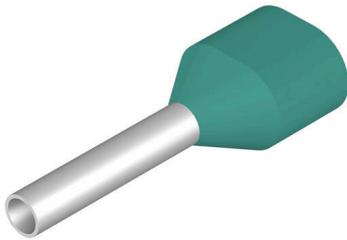

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, ターコイズ
注文番号	1139070000
種別	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	4032248920471
数量	500 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

寸法と重量

正味重量	0.08 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェルルール、ターコイズ	バージョン	ツインワイヤエンドフェルルール
------	-----------------------	-------	-----------------

ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)	1.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
留め輪幅 (B)	2 mm	留め輪高さ (A)	3.5 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm	L1 (mm)	15.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 22	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	11 mm	導体断面	0.34 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

