


WBB WMF2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

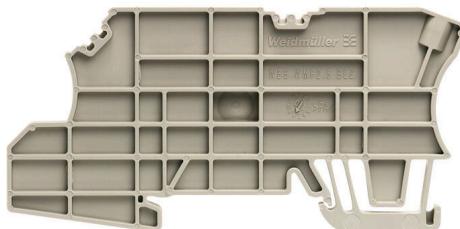

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), ダークページュ, 高さ: 88.5 mm, 幅: 5.08 mm, V-0, Wemid
注文番号	1142980000
種別	WBB WMF2.5 BLZ
GTIN (EAN)	4032248925896
数量	10 items

WBB WMF2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	44.5 mm	奥行き (インチ)	1.752 inch
高さ	88.5 mm	高さ (インチ)	3.4842 inch
幅	5.08 mm	幅 (インチ)	0.2 inch
正味重量	10.2 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

システム仕様

バージョン	取付用フード	取り付けレール	TS 35
-------	--------	---------	-------

全般

取り付けレール	TS 35
---------	-------

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		