

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

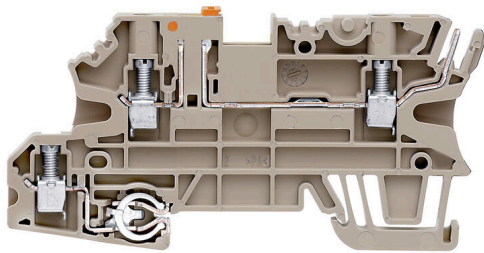

処理中の設備や発電セクターのプロセス制御システムでは、フィールドデバイスからの受信信号がマーシャリングキャビネット内の端子台に接続されていることがよくあります。代替技術であるリモート I/O やフィールドバスが存在するにもかかわらず、端子台を使用しています。これは主に、頑丈で簡単な接続システムを提供し、それらが明確に配置されているためです。当社の WMF (ワイドミューラーマルチファンクション) シリーズの端子台は、信号マーシャリング対応の多機能ソリューションを提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm ² , 20 A, 250 V, 接続数: 4, レベル数: 2 |
| 注文番号 | 1143010000 |
| 種別 | WMF 2.5 DI BLZ PE |
| GTIN (EAN) | 4032248926169 |
| 数量 | 50 items |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

寸法と重量

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|
| 深さ | 44.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.752 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 45 mm | 高さ | 90 mm |
| 高さ (インチ) | 3.5433 inch | 幅 | 5.08 mm |
| 幅 (インチ) | 0.2 inch | 正味重量 | 13.2 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

CSA評価データ

| | | | |
|---------------|--------|--------------|----------------|
| 配線の最大断面 (CSA) | 12 AWG | 証明書番号 (CSA) | 200039-1057876 |
| 電圧規模B (CSA) | 300 V | 電流の規模B (CSA) | 19 A |
| 電圧規模D (CSA) | 300 V | 電流の規模D (CSA) | 10 A |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG | | |

UL評価データ

| | | | |
|----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (cURus) | 12 AWG | 電圧サイズ B (cURus) | 300 V |
| 電圧サイズ D (cURus) | 300 V | 最大導体断面積 (cURus) | 12 AWG |
| 証明書番号 (cURus) | E60693 | 最小導体断面積 (cURus) | 26 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 26 AWG | コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus) | 26 AWG |
| 電流サイズ B (cURus) | 19 A | 現在のサイズ D (cURus) | 10 A |
| コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 12 AWG | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12 |
| 接続方向 | 横向きに | 締付けトルク、最大 | 0.6 Nm |
| 締付けトルク、最小 | 0.5 Nm | 被覆剥き長さ | 10 mm |
| 接続方式 2 | プラグイン接続 | 接続方式 | ねじ接続 |
| 接続数 | 4 | クランプ範囲、最大 | 4 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 0.5 mm ² | クランプネジ | M 3 |
| 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルル付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルル付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | |
|---|---------------------|
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | |
| 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² |
| 接続断面、撚線、最大 | 4 mm ² |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm ² |
| 接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |

| | |
|---|---------------------|
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | |
| 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm ² |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 プラグイン接続

システム仕様

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-------|
| バージョン | ボルト接続 (2個) - プラグイン接続 (1個), スペーサー, PE接続付き, プラグイン交差接続用, コネクタ無しの終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい |
| 電位数 | 2 | レベル数 | 2 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 2 | 内部で交差接続されたレベル | いいえ |
| PE 接続 | はい | 取り付けレール | TS 35 |
| PE 関数 | はい | | |

全般

| | | | |
|----------------|---|---------------|--------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 標準 | IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準拠 | 取り付けレール | TS 35 |

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質 | Wemid | 色 | ダークページュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------|---|
| 定格断面 | 2.5 mm ² | 定格電圧 | 250 V |
| 定格 DC 電圧 | 250 V | 公称電流 | 20 A |
| 最大導体電流 | 20 A | 標準 | IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準拠 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ | 定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W | サージ電圧カテゴリー | III |
| 汚染度 | 3 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|------------|-----|--------|------|
| スナップインベグ付属 | いいえ | 開放側面 | 右 |
| 嵌合仕様 | いいえ | 取り付け方式 | 嵌合仕様 |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

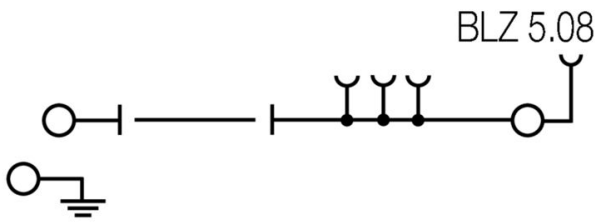

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ




Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AP WMF2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1142990000 | 端子用エンドプレート, ページュ, 高さ: 87.25 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248925889 | Wemid, 嵌合仕様: はい |
| 数量 | 50 ST | |

エンドブラケット

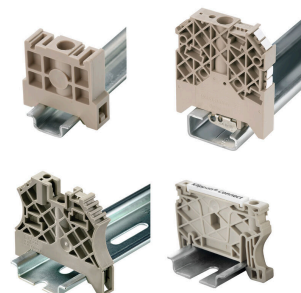

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WEW 35/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1061200000 | エンドブラケット, ダークページュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | °C |
| 数量 | 50 ST | |

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WBB WMF2.5 BLZ | バージョン |
| 注文番号 | 1142980000 | 仕切板 (端子), ダークページュ, 高さ: 88.5 mm, 幅: 5.08 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248925896 | Wemid |
| 数量 | 10 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | IL WMF2.5 BLZ OR | バージョン |
| 注文番号 | 1167440000 | ロックフック (端子), PA 66, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4032248958474 | |
| 数量 | 50 ST | |

スクリュードライバ (マイナス用)

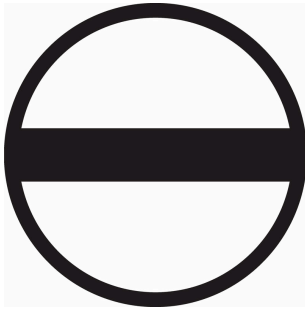

丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | SDS 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 9008330000 | スクリュードライバ, スクリュードライバ |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| 数量 | 1 ST | |

BLZP 5.08HC/90 SN



直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようクランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948240000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| GTIN (EAN) | 4032248624768 | |
| 数量 | 180 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948000000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| GTIN (EAN) | 4032248624225 | |
| 数量 | 180 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948250000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| GTIN (EAN) | 4032248624775 | |
| 数量 | 120 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948010000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| GTIN (EAN) | 4032248624232 | |
| 数量 | 120 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948260000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, |
| GTIN (EAN) | 4032248624782 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 90 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948020000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, |
| GTIN (EAN) | 4032248624249 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 90 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948270000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248624799 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 72 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948030000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248624256 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 72 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948280000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, |
| GTIN (EAN) | 4032248624805 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948040000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, |
| GTIN (EAN) | 4032248624263 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948290000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248624812 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 48 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948050000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248624270 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 48 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948300000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248624829 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 42 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948060000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248624287 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 42 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948310000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9, |
| GTIN (EAN) | 4032248624836 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 36 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948070000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9, |
| GTIN (EAN) | 4032248624294 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 36 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948320000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624843 | 10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 36 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948080000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624300 | 10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 36 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948330000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624850 | 11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948100000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624522 | 11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948340000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624867 | 12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948110000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624539 | 12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948350000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624874 | 13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948120000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624546 | 13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948360000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624881 | 14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948130000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624553 | 14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948370000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624898 | 15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948140000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624560 | 15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1948380000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624904 | 16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1948150000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248624577 | 16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

BLZP 5.08HC/90F SN



直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようクランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BLZP 5.08HC/02/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950040000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248627974 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 90 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/02/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949800000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248627721 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 90 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/03/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950050000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, |
| GTIN (EAN) | 4032248627981 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 72 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/03/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949810000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, |
| GTIN (EAN) | 4032248627738 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 72 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/04/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950060000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, |
| GTIN (EAN) | 4032248627998 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/04/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949820000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, |
| GTIN (EAN) | 4032248627745 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/05/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950070000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248628001 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 48 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/05/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949830000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248627752 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 48 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/06/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950080000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, |
| GTIN (EAN) | 4032248628018 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 42 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/06/90F SN G... | バージョン |
| 注文番号 | 1284860000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, |
| GTIN (EAN) | 4050118075410 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 42 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLZP 5.08HC/06/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949840000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, |
| GTIN (EAN) | 4032248627769 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 42 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/07/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950090000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248628025 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 36 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/07/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949850000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248627776 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 36 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/08/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950100000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248628032 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 36 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/08/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949860000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248627783 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 36 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/09/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950110000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9, |
| GTIN (EAN) | 4032248628049 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/09/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949870000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9, |
| GTIN (EAN) | 4032248627790 | 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/10/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950120000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628056 | 10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/10/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949880000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627806 | 10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/11/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950130000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628063 | 11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/11/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949890000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627813 | 11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/12/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950140000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628070 | 12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/12/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949900000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627837 | 12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BLZP 5.08HC/13/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950150000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628087 | 13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/13/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949910000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627844 | 13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 24 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/14/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950160000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628094 | 14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/14/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949920000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627851 | 14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/15/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950170000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628100 | 15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/15/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949930000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627868 | 15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/16/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950180000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628117 | 16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/16/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949940000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627875 | 16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/17/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950190000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628124 | 17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/17/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949950000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627882 | 17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/18/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950200000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628131 | 18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/18/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949960000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627899 | 18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 18 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/19/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950210000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628148 | 19, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BLZP 5.08HC/19/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949970000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627905 | 19, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/20/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950220000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628155 | 20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/20/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949980000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627912 | 20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/21/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950230000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628162 | 21, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/21/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1949990000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627929 | 21, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/22/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950240000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628179 | 22, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/22/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1950010000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627936 | 22, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/23/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950250000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628186 | 23, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/23/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1950020000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627950 | 23, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/24/90F SN B... | バージョン |
| 注文番号 | 1950260000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248628193 | 24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |
| 種別 | BLZP 5.08HC/24/90F SN O... | バージョン |
| 注文番号 | 1950030000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248627967 | 24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm ² , 箱 |
| 数量 | 12 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | WAD WMF2.5 | バージョン | |
| 注文番号 | 1142970000 | 端子カバー, ダークベージュ, Wemid, 高さ: 11 mm, 幅: 9.96 mm, 深さ: 9.68 mm, V-0 | |
| GTIN (EAN) | 4032248926039 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
 - 迅速な設置に対応する被覆剥き
 - ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
 - ブランク MultiCard または標準印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | DEK 5/5 MC NE WS | バージョン | |
| 注文番号 | 1609801044 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, | |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | 白色 | |
| 数量 | 1000 ST | | |
| 種別 | WS 10/5 M MC NE WS | バージョン | |
| 注文番号 | 1792000000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色 | |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | | |
| 数量 | 720 ST | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 ST | |

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZQV 2.5N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1527690000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527880000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108910000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1527540000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | |
| 数量 | 60 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527740000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108470000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 | バージョン |
| 注文番号 | 1527720000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527890000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108920000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1527570000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527770000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108690000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1527590000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527780000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108700000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1527620000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527790000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm |
| 数量 | 20 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/5 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108710000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1527730000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527920000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2109000000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1527630000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527820000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108720000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1527640000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527830000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108810000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1527670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527840000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108870000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZQV 2.5N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1527680000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527870000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108900000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |

BLDF 5.08/180 SN

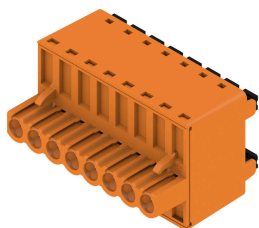

高性能バスアプリケーション用の強力なデジージェーンソリューションは、18.5Aの電流容量で400Vの補助電源供給にも適しています。大きなクランプ容量 (最大 2.5 mm の導体断面積) は、低電圧降下のため、長いバスケーブルや高電流に特に有効です。特許取得の4種類のフランジパリエーションにより、ユーザーフレンドリーなプラグイン構造を実現します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BLDF 5.08/02/180 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000860000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817030 | 2, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 120 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/02/180 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001150000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248818020 | 2, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 120 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/03/180 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000870000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817276 | 3, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 80 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001160000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817726 | 3, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 80 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 2759190000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, |
| GTIN (EAN) | 4064675007289 | 180°, アクチュエータ付プッシュイン, 耐張クランプ接続, クランプ範 |
| 数量 | 80 ST | 囲、最大: 3.31 mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/04/180 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000880000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817269 | 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 60 ST | mm ² , 箱 |

WMF 2.5 DI BLZ PE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLDF 5.08/04/180 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001170000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248818075 | 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 60 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/05/180 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000890000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817078 | 5, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 48 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/05/180 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001180000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248818228 | 5, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 48 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/06/180 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000900000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817412 | 6, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 40 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/06/180 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001190000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248818174 | 6, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 40 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/07/180 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000910000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817450 | 7, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 32 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/07/180 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001200000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817535 | 7, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 32 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/08/180 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000920000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817092 | 8, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 28 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/08/180 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001210000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817573 | 8, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 28 ST | mm ² , 箱 |

BLDF 5.08/180F SN

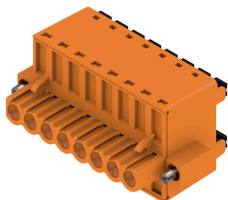

高性能バスアプリケーション用の強力なデジチエーションソリューションは、18.5Aの電流容量で400Vの補助電源供給にも適しています。大きなクランプ容量(最大 2.5 mmの導体断面積)は、低電圧降下のため、長いバスケーブルや高電流に特に有効です。特許取得済みのリリースラッチを含む4種のフランジバリエーションにより、使いやすいプラグなしの設計が可能です。

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLDF 5.08/02/180F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000930000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817252 | 2, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 60 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/02/180F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1001220000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817955 | 2, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 60 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/03/180F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000950000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817085 | 3, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 48 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/03/180F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1012060000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248818037 | 3, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 48 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/04/180F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000960000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817344 | 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 40 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/05/180F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000970000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817337 | 5, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 32 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/06/180F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000980000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817375 | 6, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 28 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/05/180F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1065080000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817856 | 5, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 32 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/06/180F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1065090000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817801 | 6, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 28 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/07/180F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000990000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817474 | 7, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/07/180F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1065110000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817832 | 7, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/08/180F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1001000000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817559 | 8, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLDF 5.08/08/180F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1065120000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248817658 | 8, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

BLF 5.08HC/90 SN

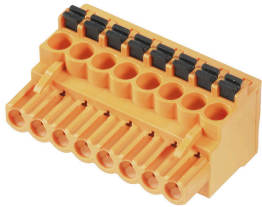

数百万件にもわたる高い信頼性、革新的な細部を備えた独自の実績を誇ります。

BLF 5.08HC プッシュインバージョンの BLZ 5.08HC メスコネクタは、異なる接続システムだけでなく、より小型の形状を備えています。ワイドミュラーの革新的な PUSH IN バネ接続システムは、簡単にツール不要の配線接続の将来性を示しています。HC = 高電流。

汎用性の条件で、BLF 5.08HC はモデルとして機能するバージョンと同程度の機能を提供します：

- 実績豊富な3本の導体取り出し方向により、アプリケーション固有の形状に対して通常の柔軟性を提供
- 4種のフランジバリエーションおよび特許取得済リリースラッチにより、ロックコンセプトはユーザーの要件に基づいて決まります
- 最大値の定格を達成するには、BLF 5.08 HC および SL 5.08 HC プラグの組み合わせを使用します

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLF 5.08HC/02/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000030001 | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、5.08 mm、極数: 2、 |
| GTIN (EAN) | 4032248689965 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 3.31 mm²、 |
| 数量 | 180 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/02/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001530000 | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、5.08 mm、極数: 2、 |
| GTIN (EAN) | 4032248693337 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 3.31 mm²、 |
| 数量 | 180 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/03/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000040001 | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、5.08 mm、極数: 3、 |
| GTIN (EAN) | 4032248689972 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 3.31 mm²、 |
| 数量 | 120 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001540000 | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、5.08 mm、極数: 3、 |
| GTIN (EAN) | 4032248693344 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 3.31 mm²、 |
| 数量 | 120 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 2766910000 | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、5.08 mm、極数: 3、 |
| GTIN (EAN) | 4064675022527 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 3.31 mm²、 |
| 数量 | 120 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 2764380000 | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、5.08 mm、極数: 3、 |
| GTIN (EAN) | 4064675017332 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm²、箱 |
| 数量 | 120 ST | |
| 種別 | BLF 5.08HC/04/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000050001 | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、5.08 mm、極数: 4、 |
| GTIN (EAN) | 4032248689989 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 3.31 mm²、 |
| 数量 | 90 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/04/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001550000 | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、5.08 mm、極数: 4、 |
| GTIN (EAN) | 4032248693351 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 3.31 mm²、 |
| 数量 | 90 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/05/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000060001 | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、5.08 mm、極数: 5、 |
| GTIN (EAN) | 4032248689996 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 3.31 mm²、 |
| 数量 | 72 ST | 箱 |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLF 5.08HC/05/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001560000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248693368 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 72 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/06/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000070001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, |
| GTIN (EAN) | 4032248690008 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 60 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/06/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001570000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, |
| GTIN (EAN) | 4032248693375 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 60 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/07/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001580000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248693382 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 48 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/08/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000090001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248690022 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 42 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/08/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001590000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248693399 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 42 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/09/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001600000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9, |
| GTIN (EAN) | 4032248693405 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 36 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/10/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000110001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690046 | 10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 36 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/10/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001610000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693412 | 10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 36 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/11/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000120001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690060 | 11, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 30 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/11/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001620000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693429 | 11, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 30 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/12/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000130001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690084 | 12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 30 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/12/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001630000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693436 | 12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 30 ST | mm ² , 箱 |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLF 5.08HC/13/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000140001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690091 | 13, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/13/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001640000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693443 | 13, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/14/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000150001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690107 | 14, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/14/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001650000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693450 | 14, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/15/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001660000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693467 | 15, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/16/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000170001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690121 | 16, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/16/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001670000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693474 | 16, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/17/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000180001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690138 | 17, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/17/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001680000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693481 | 17, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/18/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000190001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690145 | 18, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/18/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001690000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693498 | 18, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/19/90 SN BK ... | バージョン |
| 注文番号 | 1000200001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690152 | 19, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/19/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001700000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693504 | 19, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLF 5.08HC/20/90 SN OR ... | バージョン |
| 注文番号 | 1001710000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248693511 | 20, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm², 箱 |

BLF 5.08HC/90F SN



数百万件にもわたる高い信頼性、革新的な細部を備えた独自の実績を誇ります。

BLF 5.08HC プッシュインバージョンの BLZ 5.08HC メスコネクタは、異なる接続システムだけでなく、より小型の形状を備えています。ワイドミューラーの革新的な PUSH IN バネ接続システムは、簡単でツール不要の配線接続の将来性を示しています。HC = 高電流。

汎用性の条件で、BLF 5.08HC はモデルとして機能するバージョンと同程度の機能を提供します：

- 実績豊富な3本の導体取り出し方向により、アプリケーション固有の形状に対して通常の柔軟性を提供
- 4種のフランジバリエーションおよび特許取得済リリースラッチにより、ロックコンセプトはユーザーの要件に基づいて決まります
- 最大値の定格を達成するには、BLF 5.08 HC および SL 5.08 HC プラグの組み合わせを使用します

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BLF 5.08HC/02/90F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000220001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248690183 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², |
| 数量 | 90 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/02/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002090000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248694044 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², |
| 数量 | 90 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/03/90F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000230001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, |
| GTIN (EAN) | 4032248690190 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², |
| 数量 | 72 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/03/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002100000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, |
| GTIN (EAN) | 4032248694051 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², |
| 数量 | 72 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/04/90F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000240001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, |
| GTIN (EAN) | 4032248690206 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², |
| 数量 | 60 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/04/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002110000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, |
| GTIN (EAN) | 4032248694068 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², |
| 数量 | 60 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/05/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002120000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248694075 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², |
| 数量 | 48 ST | 箱 |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLF 5.08HC/06/90F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000260001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, |
| GTIN (EAN) | 4032248690220 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 42 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/06/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002130000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, |
| GTIN (EAN) | 4032248694082 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 42 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/07/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002140000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248694099 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 36 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/08/90F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000280001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248690244 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 36 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/08/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002150000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248694105 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 36 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/09/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002160000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9, |
| GTIN (EAN) | 4032248694310 | 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , |
| 数量 | 30 ST | 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/10/90F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000300001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690268 | 10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 30 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/10/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002170000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694327 | 10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 30 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/11/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002180000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694334 | 11, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/12/90F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000320001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690282 | 12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/12/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002190000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694341 | 12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/13/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002200000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694358 | 13, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 24 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/14/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002210000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694365 | 14, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |

WMF 2.5 DI BLZ PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BLF 5.08HC/15/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002220000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694372 | 15, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/16/90F SN BK... | バージョン |
| 注文番号 | 1000360001 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248690329 | 16, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/16/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002230000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694389 | 16, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/17/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002240000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694396 | 17, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/18/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002250000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694402 | 18, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 18 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/19/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002260000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694419 | 19, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 12 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/20/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1002270000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4032248694433 | 20, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 12 ST | mm ² , 箱 |
| 種別 | BLF 5.08HC/21/90F SN OR... | バージョン |
| 注文番号 | 1477230000 | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4050118284546 | 21, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量 | 12 ST | mm ² , 箱 |