 


**PF RS 122 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

#### 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | プロファイルハウジング, OMNIMATEハウジング-RS 橙色, 押し出しプロファイル, 幅: 2000 mm |
| 注文番号       | <a href="#">1155940000</a>                               |
| 種別         | PF RS 122 OR 2000MM                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248942572  |
| 数量         | 2 M  |

**PF RS 122 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

**寸法と重量**

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 22 mm   | 奥行き (インチ) | 0.8661 inch |
| 高さ   | 127 mm  | 高さ (インチ)  | 5 inch      |
| 幅    | 2000 mm | 幅 (インチ)   | 78.74 inch  |
| 正味重量 | 750 g   |           |             |

**温度**

|      |                |
|------|----------------|
| 動作温度 | -15 °C...40 °C |
|------|----------------|

**環境製品コンプライアンス**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

**材質データ**

|             |     |      |     |
|-------------|-----|------|-----|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 絶縁材  | PVC |
| 表面仕上        | 未処理 | 基本材質 | PVC |

**一般データ**

|              |          |         |               |
|--------------|----------|---------|---------------|
| 色            | 橙色       | 保護度合い   | IP20がインストール済み |
| カラーチャート (類似) | RAL 2000 | 封止オプション | いいえ           |

**重要なメモ**

|      |   |
|------|---|
| 製品情報 | PCB 対応の 2 点のオプション位置<br>PCB 尺寸：<br>厚さ : 1.6 ( $\pm 0.2$ ) mm、幅 : 122 (+0.5) mm<br>RS 部寸法 = PCB 長 - 5 mm<br>例：<br>PCB 長さ 160 mm、RS 部 = 155 mm |
|------|---|

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002779    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-01 |             |             |

**PF RS 122 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## AP RF 122 LI - 左側取り付けエンドプレート DIN 支持レール取り付け



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別         | AP RF 122 LI OR            | バージョン                               |
| 注文番号       | <a href="#">1020640000</a> | エンドプレート 橙色, 固定ネジを含むエンドプレート DIN 取り付け |
| GTIN (EAN) | 4032248740178              | レール左, 幅: 6.4 mm                     |
| 数量         | 20 ST                      |                                     |

## AP RF 122 RE - 右側取り付けエンドプレート DIN 支持レール取り付け



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別         | AP RF 122 RE OR            | バージョン                               |
| 注文番号       | <a href="#">1020650000</a> | エンドプレート 橙色, 固定ネジを含むエンドプレート DIN 取り付け |
| GTIN (EAN) | 4032248740161              | レール右, 幅: 6.4 mm                     |
| 数量         | 20 ST                      |                                     |


**PF RS 122 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### RF 108 - クリップインフット

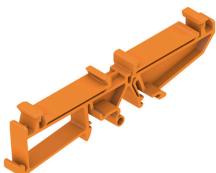

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

### 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | RF 108 OR                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1020690000</a> | クリップインフット, RS 80, RS 90, RS 100 橙色, クリップインフット, 幅: 17.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248740154              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |