

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

バージョン	プロファイルハウジング, OMNIMATEハウジング - RS 橙色, 押し出しプロファイル, 幅: 2000 mm
注文番号	1155940000
種別	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
数量	2 M

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	127 mm	高さ (インチ)	5 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	750 g		

温度

動作温度 -15 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PVC
表面仕上	未処理	基本材質	PVC

一般データ

色	橙色	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	RAL 2000	封止オプション	いいえ

重要なメモ

製品情報 PCB 対応の 2 点のオプション位置
PCB 寸法：
厚さ：1.6 (±0.2) mm、幅：122 (+0.5) mm
RS 部寸法 = PCB 長 - 5 mm
例：
PCB 長さ 160 mm、RS 部 = 155 mm

分類


ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

 図面




PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

AP RF 122 LI - 左側取り付けエンドプレート DIN 支持レール取り付け

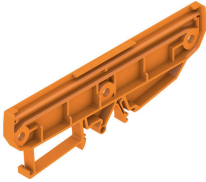

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。


プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

種別	AP RF 122 LI OR	バージョン
注文番号	1020640000	エンドプレート 橙色, 固定ネジを含むエンドプレート DIN 取り付け
GTIN (EAN)	4032248740178	レール左, 幅: 6.4 mm
数量	20 ST	

AP RF 122 RE - 右側取り付けエンドプレート DIN 支持レール取り付け

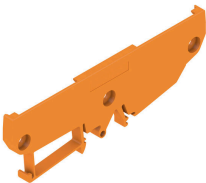

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

種別	AP RF 122 RE OR	バージョン
注文番号	1020650000	エンドプレート 橙色, 固定ネジを含むエンドプレート DIN 取り付け
GTIN (EAN)	4032248740161	レール右, 幅: 6.4 mm
数量	20 ST	

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RF 108 - クリップインフット

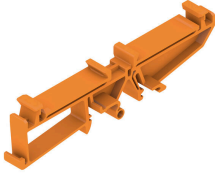

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

種別	RF 108 OR	バージョン
注文番号	1020690000	クリップインフット, RS 80, RS 90, RS 100 橙色, クリップインフット
GTIN (EAN)	4032248740154	ト, 幅: 17.5 mm
数量	20 ST	