

HDC CM ST M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

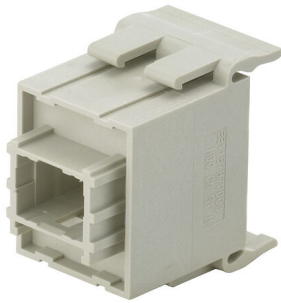

柔軟性と汎用性：多くのアプリケーションに適したソリューション ConCept はモジュールとフレームで構成されるモジュラーシステムです。これらは、HDCハウジングに容易に統合できる完全なインサートを形成します。特許取得済のモジュールシステムを使用すると、個別のコネクタを組み立てることができます。

電力、信号、およびデータ転送用のさまざまなモジュールは、空気圧対応モジュールおよび SC/LC ケーブルによってさらに補足されます。

堅固な 1 ピースのモジュールフレーム設計 (ポリカーボネートまたはダイキャスト亜鉛製でも可能) と、内蔵型のモジュールリリース補助機能により、製品の取り扱いが改善されます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	1157970000
種別	HDC CM ST M
GTIN (EAN)	4032248945481
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	37.5 mm	高さ (インチ)	1.4764 inch
幅	22.8 mm	幅 (インチ)	0.8976 inch
長さ	34 mm	長さ (インチ)	1.3386 inch
正味重量	21.4 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	ベージュ
-------------	-----	---	------

一般データ

接続方式	RJ45	UL 94 可燃性等級	V-0
体積抵抗	≤20 mΩ	色	ベージュ
絶縁抵抗	≤ 1010 mΩ	プラグイン回数	≥ 500
種別	ピン	基本材質	ポリカーボネート
シリーズ	ConCept モジュール	定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	1 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	1 A
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい

寸法

幅	22.8 mm	ベースの全長	34 mm
プラグの高さ	37.5 mm		

バージョン

接続方式	RJ45	体積抵抗	≤20 mΩ
基本材質	ポリカーボネート		

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

アクセサリ

RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1962730000	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-FH-A	バージョン
注文番号	1132010000	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要,
GTIN (EAN)	4032248912001	TIA-568A
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-FH-B	バージョン
注文番号	1132020000	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要,
GTIN (EAN)	4032248912056	EIA/TIA T568 B
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-FH-P	バージョン
注文番号	1132030000	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要,
GTIN (EAN)	4032248912131	PROFINET
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1962720000	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、圧着
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート



一般注文データ

種別	IE-PI-SCRJ-SM	バージョン
注文番号	1067390000	SCインサート, プラグSCRJ, シングルモード
GTIN (EAN)	4032248820863	
数量	10 ST	

HDC CM ST M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	IE-PI-SCRJ-MM	バージョン
注文番号	1067380000	SCインサート, プラグSCRJ、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248821129	
数量	10 ST	

種別	IE-PI-SCRJ-POF	バージョン
注文番号	1067410000	SCインサート, プラグSCRJ、POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
数量	10 ST	

LWL-LC

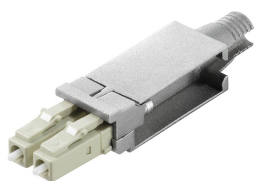


プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC インサート

一般注文データ

種別	IE-PI-2LC-MM	バージョン
注文番号	1962780000	LC挿入, プラグインサート 2 LC、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248644865	
数量	10 ST	

Hybrid

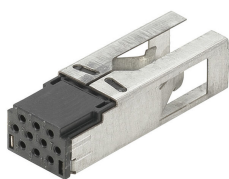

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

一般注文データ

種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	

種別	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	バージョン
注文番号	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
数量	300 ST	

種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	

アクセサリ

種別	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	バージョン
注文番号	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
数量	300 ST	

... モジュールプラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および DEC 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

一般注文データ

種別	TT 8 RS MP 8	バージョン
注文番号	9202800000	プレスツール, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4032248512072	
数量	1 ST	

ツール



青色ブレードカートリッジ搭載CSTは、良好な被覆剥きの成果をもたらします。

青色ダブルステージブレードカートリッジは、特にイーサネットケーブルに適しています。時間を節約し、最適な被覆剥きの成果を得ることができます。

一般注文データ

種別	IE-CST	バージョン
注文番号	9204350000	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4032248653072	
数量	1 ST	
種別	AM 12	バージョン
注文番号	9030060000	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4008190337827	
数量	1 ST	

アクセサリ

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応
カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不
使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE
および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール, 片手操作の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	