

HDC CM ST F


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

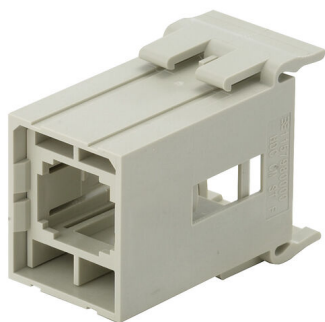

柔軟性と汎用性：多くのアプリケーションに適したソリューション ConCept はモジュールとフレームで構成されるモジュラーシステムです。これらは、HDCハウジングに容易に統合できる完全なインサートを形成します。特許取得済のモジュールシステムを使用すると、個別のコネクタを組み立てることができます。

電力、信号、およびデータ転送用のさまざまなモジュールは、空気圧対応モジュールおよび SC/LC ケーブルによってさらに補足されます。

堅固な 1 ピースのモジュールフレーム設計 (ポリカーボネートまたはダイキャスト亜鉛製でも可能) と、内蔵型のモジュールリリース補助機能により、製品の取り扱いが改善されます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	1157980000
種別	HDC CM ST F
GTIN (EAN)	4032248945498
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	47 mm	高さ (インチ)	1.8504 inch
幅	22.8 mm	幅 (インチ)	0.8976 inch
正味重量	12.96 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	ベージュ
-------------	-----	---	------

一般データ

接続方式	RJ45	UL 94 可燃性等級	V-0
体積抵抗	≤20 mΩ	色	ベージュ
絶縁抵抗	≤ 1010 mΩ	プラグイン回数	≥ 500
種別	メス型	基本材質	ポリカーボネート
シリーズ	ConCept モジュール	定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	1 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	1 A
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい

寸法

幅	22.8 mm	ベースの全長	34 mm
ソケットの高さ	47 mm		

バージョン


接続方式	RJ45	体積抵抗	≤20 mΩ
基本材質	ポリカーボネート		

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

アクセサリ

RJ45

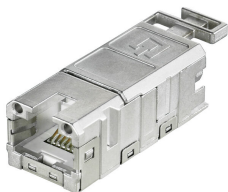

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	1962840000	RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	

LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート




一般注文データ

種別	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	バージョン
注文番号	1962870000	SC インサート, 隔壁挿入SCRJを2 SCに、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645060	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	バージョン
注文番号	1964430000	SC インサート, 隔壁挿入SCRJから2 SCまで、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248649044	
数量	10 ST	

アクセサリ


LWL-LC

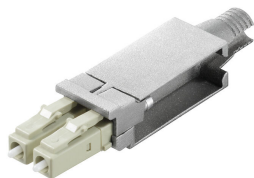プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC
インサート

一般注文データ

種別	IE-BI-LCD-SM-C	バージョン
注文番号	1962880000	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex, シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645077	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-LCD-MM-C	バージョン
注文番号	1964420000	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex, マルチモード
GTIN (EAN)	4032248649037	
数量	10 ST	

Hybrid

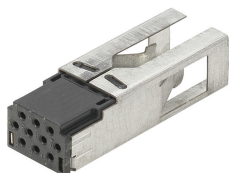

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

一般注文データ

種別	IE-BI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	バージョン
注文番号	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-9000	バージョン
注文番号	1096160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869121	
数量	1 ST	

HDC CM ST F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	バージョン
注文番号	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 ST	

ツール



青色ブレードカートリッジ搭載CSTは、良好な被覆剥きの成果をもたらします。

青色ダブルステージブレードカートリッジは、特にイーサネットケーブルに適しています。時間を節約し、最適な被覆剥きの成果を得ることができます。

一般注文データ

種別	IE-CST	バージョン
注文番号	9204350000	ツール, シーストリッパー
GTIN (EAN)	4032248653072	
数量	1 ST	

種別	AM 12	バージョン
注文番号	9030060000	ツール, シーストリッパー
GTIN (EAN)	4008190337827	
数量	1 ST	

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール, 片手操作の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	