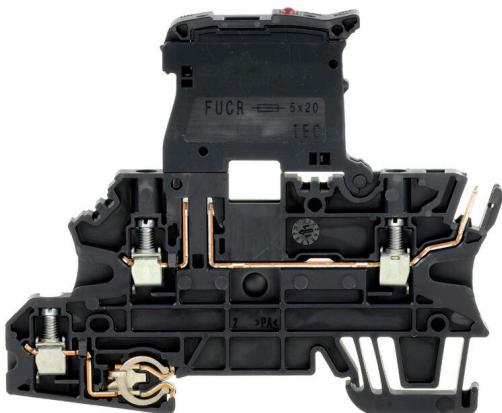


**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

処理中の設備や発電セクターのプロセス制御システムでは、フィールドデバイスからの受信信号がマーシャリングキャビネット内の端子台に接続されていることがよくあります。代替技術であるリモート I/O やフィールドバスが存在するにもかかわらず、端子台を使用しています。これは主に、頑丈で簡単な接続システムを提供し、それらが明確に配置されているためです。当社の WMF (ワイドミュラーマルチファンクション) シリーズの端子台は、信号マーシャリング対応の多機能ソリューションを提供します。

**一般注文データ**

バージョン	ヒューズ端子, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 250 V, 接続数: 4, レベル数: 3, TS 35
注文番号	<a href="#">1162860000</a>
種別	WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
GTIN (EAN)	4032248992133
数量	50 items

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

## 寸法と重量

深さ	74 mm	奥行き (インチ)	2.9134 inch
DIN レールを含む奥行き	74.5 mm	高さ	90 mm
高さ (インチ)	3.5433 inch	幅	5.08 mm
幅 (インチ)	0.2 inch	正味重量	19.9 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7cl

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## CSA評価データ

配線の最大断面 (CSA)	12 AWG	証明書番号 (CSA)	200039-1057876
電圧規格B (CSA)	300 V	電流の規格B (CSA)	17 A
電圧規格D (CSA)	300 V	電流の規格D (CSA)	10 A
配線の最小断面 (CSA)	26 AWG		

## UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	12 AWG	電圧サイズ B (cURus)	300 V
電圧サイズ D (cURus)	300 V	最大導体断面積 (cURus)	12 AWG
証明書番号 (cURus)	E60693	最小導体断面積 (cURus)	26 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG
電流サイズ B (cURus)	17 A	現在のサイズ D (cURus)	10 A
コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	12 AWG		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
接続方向	横向きに	締付けトルク、最大.	0.6 Nm
締付けトルク、最小.	0.5 Nm	被覆剥き長さ	10 mm
接続方式 2	プラグイン接続	接続方式	ねじ接続
接続数	4	クランプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	クランプネジ	M 3

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

刃寸法	0.6 x 3.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径燃線、最大		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径燃線、最小	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径燃線、最大		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径燃線、最小	
配線接続断面、細径燃線、最大	4 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径燃線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、燃線、最大	4 mm <sup>2</sup>	接続断面、燃線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、細径燃線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

**クランプ用コンダクタ (追加接続)**

接続種別、追加接続	プラグイン接続
-----------	---------

**システム仕様**

バージョン	ボルト接続 (2個) - プラグイン接続 (1個), ヒューズアイソレータ, PE接続付き, プラグイン交差接続用, コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	2	レベル数	3
内部で交差接続されたレベル	はい	PE 接続	はい
取り付けレール	TS 35	PE 関数	はい

**全般**

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
標準	IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準拠, IEC 60947-7-3	取り付けレール	TS 35

**材料データ**

基本材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

**評価データ**

定格断面	2.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	250 V
定格 DC 電圧	250 V	公称電流	6.3 A
最大導体電流	6.3 A	標準	IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準拠, IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	定格インパルス耐電圧	8 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		

**追加の技術データ**

開放側面	右	取り付け方式	嵌合仕様
------	---	--------	------

**分類**


ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

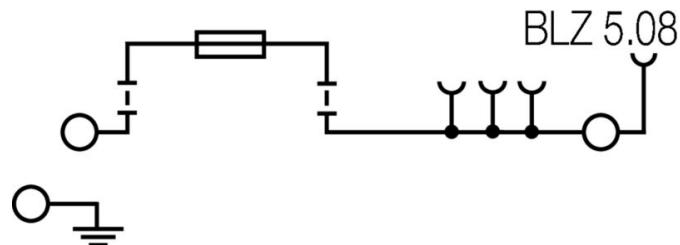

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****アクセサリ**

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

**一般注文データ**

種別	AP WMF2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1142990000</a>	端子用エンドプレート, ベージュ, 高さ: 87.25 mm, 幅: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4032248925889	Wemid, 簡合仕様: はい
数量	50 ST	

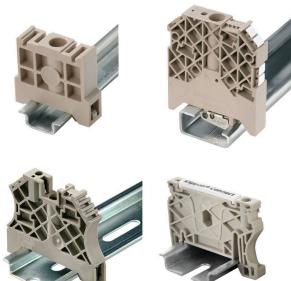**エンドブラケット**

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーク一対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

**一般注文データ**

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1061200000</a>	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190030230	°C
数量	50 ST	

**アクセサリ**

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

**一般注文データ**

種別	WBB WMF2.5 BLZ	バージョン
注文番号	<a href="#">1142980000</a>	仕切板(端子), ダークベージュ, 高さ: 88.5 mm, 幅: 5.08 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4032248925896	Wemid
数量	10 ST	

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	IL WMF2.5 BLZ OR	バージョン
注文番号	<a href="#">1167440000</a>	ロックフック (端子), PA 66, 橙色
GTIN (EAN)	4032248958474	
数量	50 ST	

**スクリュードライバー (マイナス用)**

丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

**一般注文データ**

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	<a href="#">9008330000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	

**BLZP 5.08HC/90 SN**

直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようクランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

**一般注文データ**

種別	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248624768	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	180 ST	
種別	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948000000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248624225	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	180 ST	
種別	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248624775	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	120 ST	
種別	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248624232	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	120 ST	

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248624782	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	90 ST	
種別	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948020000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248624249	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	90 ST	
種別	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948270000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248624799	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	72 ST	
種別	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948030000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248624256	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	72 ST	
種別	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948280000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248624805	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	
種別	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948040000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248624263	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	
種別	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948290000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248624812	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	
種別	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948050000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248624270	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948300000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248624829	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	42 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248624287	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	42 ST	
種別	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948310000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248624836	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948070000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248624294	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948320000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624843	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	36 ST	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948080000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624300	
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948330000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624850	
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948100000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624522	
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948340000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624867	
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624539	
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948350000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624874	
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624546	
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948360000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624881	
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624553	
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948370000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624898	
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948140000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624560	
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948380000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624904	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1948150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248624577	
数量	18 ST	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## BLZP 5.08HC/90F SN



直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようクランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/02/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950040000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248627974	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	90 ST	
種別	BLZP 5.08HC/02/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949800000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248627721	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	90 ST	
種別	BLZP 5.08HC/03/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950050000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248627981	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	72 ST	
種別	BLZP 5.08HC/03/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949810000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248627738	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	72 ST	
種別	BLZP 5.08HC/04/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248627998	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	
種別	BLZP 5.08HC/04/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949820000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248627745	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	
種別	BLZP 5.08HC/05/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950070000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248628001	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	
種別	BLZP 5.08HC/05/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949830000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248627752	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950080000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248628018	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	42 ST	
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN G...	バージョン
注文番号	<a href="#">1284860000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4050118075410	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	42 ST	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949840000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248627769	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	42 ST	
種別	BLZP 5.08HC/07/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950090000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248628025	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/07/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949850000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248627776	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950100000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248628032	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949860000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248627783	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/09/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248628049	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/09/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949870000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248627790	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/10/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628056	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/10/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949880000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627806	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/11/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628063	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/11/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949890000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627813	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/12/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950140000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628070	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/12/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949900000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627837	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/13/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628087	
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/13/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949910000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627844	
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/14/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628094	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/14/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949920000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627851	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/15/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950170000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628100	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/15/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949930000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627868	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/16/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950180000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628117	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/16/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949940000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627875	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/17/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950190000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628124	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/17/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949950000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627882	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/18/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950200000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628131	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/18/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949960000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627899	
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/19/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 19, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628148	
数量	12 ST	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/19/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949970000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 19, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627905	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/20/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950220000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628155	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/20/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949980000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627912	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/21/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 21, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628162	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/21/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1949990000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 21, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627929	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/22/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 22, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628179	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/22/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 22, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627936	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/23/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 23, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628186	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/23/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950020000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 23, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627950	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/24/90F SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248628193	
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/24/90F SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1950030000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248627967	
数量	12 ST	

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****アクセサリ**

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

**一般注文データ**

種別	WAD WMF2.5
注文番号	<a href="#">1142970000</a>
GTIN (EAN)	4032248926039
数量	50 ST

バージョン
端子カバー, ダークベージュ, Weid, 高さ: 11 mm, 幅: 9.96 mm, 深さ: 9.68 mm, V-0

**空白**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
  - 迅速な設置に対応する被覆剥き
  - ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
  - ブランク MultiCard または標準印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

種別	DEK 5/5 MC NE WS
注文番号	<a href="#">1609801044</a>
GTIN (EAN)	4008190397111
数量	1000 ST

バージョン
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,

種別	WS 10/5 M MC NE WS
注文番号	<a href="#">1792000000</a>
GTIN (EAN)	4032248223862
数量	720 ST

バージョン
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1527690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118447989	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527880000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118448573	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108910000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118486018	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1527540000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448467	
数量	60 ST	

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527740000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448658	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108470000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448542	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/20	バージョン
注文番号	<a href="#">1527720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118447972	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527890000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118448566	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108920000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118485899	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1527570000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448450	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527770000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448641	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448535	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1527590000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448443	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527780000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448634	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108700000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448528	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1527620000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448436	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527790000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448627	
数量	20 ST	

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	ZQV 2.5N/5 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108710000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448511	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1527730000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118411362	
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527920000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118448559	
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/50 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2109000000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118486001	
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1527630000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448429	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527820000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448610	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/6 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448504	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1527640000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448412	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527830000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448603	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448498	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1527670000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448405	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527840000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448597	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108870000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448481	
数量	20 ST	

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**アクセサリ**

種別	ZQV 2.5N/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1527680000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447996	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527870000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448580	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108900000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448474	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	

**BLDF 5.08/180F SN**

高性能バスアプリケーション用の強力なデイジーチェーンソリューションは、18.5Aの電流容量で400Vの補助電源供給にも適しています。大きなクランプ容量(最大2.5mmの導体断面積)は、低電圧降下のため、長いバスケーブルや高電流に特に有効です。

特許取得済みのリリースラッチを含む4種のフランジバリエーションにより、使いやすいプラグなしの設計が可能です。

**一般注文データ**

種別	BLDF 5.08/08/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1065120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817658	
数量	24 ST	
種別	BLDF 5.08/08/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001000000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817559	
数量	24 ST	
種別	BLDF 5.08/07/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1065110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817832	
数量	24 ST	
種別	BLDF 5.08/07/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000990000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817474	
数量	24 ST	
種別	BLDF 5.08/06/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1065090000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817801	
数量	28 ST	
種別	BLDF 5.08/06/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000980000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817375	
数量	28 ST	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLDF 5.08/05/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1065080000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248817856	5, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	32 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLDF 5.08/05/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000970000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248817337	5, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	32 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLDF 5.08/04/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1059420000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248817894	4, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	40 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLDF 5.08/04/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000960000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248817344	4, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	40 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLDF 5.08/03/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1012060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248818037	3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	48 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLDF 5.08/03/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000950000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248817085	3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	48 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLDF 5.08/02/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001220000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248817955	2, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	60 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLDF 5.08/02/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000930000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248817252	2, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	60 ST	mm <sup>2</sup> , 箱

## BLDF 5.08/180 SN

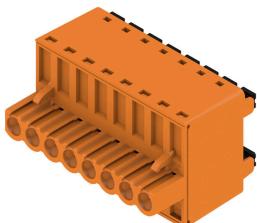

高性能バスアプリケーション用の強力なディジーチェンソリューションは、18.5Aの電流容量で400Vの補助電源供給にも適しています。大きなクランプ容量(最大 2.5 mm の導体断面積)は、低電圧降下のため、長いバスケーブルや高電流に特に有効です。

特許取得の4種類のフランジバリエーションにより、ユーザーフレンドリーなプラグイン構造を実現します。

## 一般注文データ

種別	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000860000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248817030	2, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	120 ST	mm <sup>2</sup> , 箱

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248818020	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	120 ST	
種別	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000870000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817276	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	80 ST	
種別	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817726	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	80 ST	
種別	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2759190000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4064675007289	
数量	80 ST	
種別	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000880000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817269	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	
種別	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001170000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248818075	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	
種別	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000890000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817078	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	
種別	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001180000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248818228	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	
種別	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000900000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817412	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	40 ST	
種別	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001190000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248818174	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	40 ST	
種別	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000910000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817450	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	32 ST	
種別	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001200000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817535	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	32 ST	
種別	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000920000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817092	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	28 ST	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248817573	8, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	28 ST	mm <sup>2</sup> , 箱

## BLF 5.08HC/90F SN



数百万件にもわたる高い信頼性、革新的な細部を備えた独自の実績を誇ります。

BLF 5.08HC ブッシュインバージョンの BLZ 5.08HC メスコネクタは、異なる接続システムだけでなく、より小型の形状を備えています。ワイドミュラーの革新的なPUSH INバネ接続システムは、簡単でツール不要の配線接続の将来性を示しています。HC = 高電流。

汎用性の条件で、BLF 5.08HC はモデルとして機能するバージョンと同程度の機能を提供します：

- 実績豊富な3本の導体取り出し方向により、アプリケーション固有の形状に対して通常の柔軟性を提供
- 4種のフランジバリエーションおよび特許取得済リリースラッチにより、ロックコンセプトはユーザーの要件に基づいて決まります
- 最大値の定格を達成するには、BLF 5.08 HC および SL 5.08 HC プラグの組み合わせを使用します

## 一般注文データ

種別	BLF 5.08HC/21/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1477230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4050118284546	21, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	12 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/20/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002270000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248694433	20, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	12 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/19/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248694419	19, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	12 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/18/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248694402	18, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	18 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/17/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248694396	17, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	18 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/16/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248694389	16, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	18 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/16/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000360001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248690329	16, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	18 ST	mm <sup>2</sup> , 箱

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	BLF 5.08HC/15/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002220000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 15, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694372	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/14/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 14, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694365	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/13/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002200000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 13, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694358	
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/12/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002190000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694341	
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/12/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000320001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690282	
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/11/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002180000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 11, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694334	
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/10/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002170000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694327	
数量	30 ST	
種別	BLF 5.08HC/10/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000300001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690268	
数量	30 ST	
種別	BLF 5.08HC/09/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694310	
数量	30 ST	
種別	BLF 5.08HC/08/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694105	
数量	36 ST	
種別	BLF 5.08HC/08/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000280001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690244	
数量	36 ST	
種別	BLF 5.08HC/07/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002140000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694099	
数量	36 ST	
種別	BLF 5.08HC/06/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694082	
数量	42 ST	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLF 5.08HC/06/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000260001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248690220	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	42 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/05/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248694075	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	48 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/04/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248694068	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	60 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/04/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000240001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248690206	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	60 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/03/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002100000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248694051	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	72 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/03/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000230001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248690190	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	72 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/02/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002090000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248694044	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	90 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/02/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000220001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248690183	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	90 ST	箱

## BLF 5.08HC/90 SN



数百万件にもわたる高い信頼性、革新的な細部を備えた独自の実績を誇ります。  
BLF 5.08HC プッシュインバージョンの BLZ 5.08HC メスコネクタは、異なる接続システムだけでなく、より小型の形状を備えています。ワイドミュラーの革新的なPUSH INバネ接続システムは、簡単でツール不要の配線接続の将来性を示しています。HC = 高電流。

汎用性の条件で、BLF 5.08HC はモデルとして機能するバージョンと同程度の機能を提供します：

- 実績豊富な3本の導体取り出し方向により、アプリケーション固有の形状に対して通常の柔軟性を提供
- 4種のフランジバリエーションおよび特許取得済リリースラッチにより、ロックコンセプトはユーザーの要件に基づいて決まります
- 最大値の定格を達成するには、BLF 5.08 HC および SL 5.08 HC プラグの組み合わせを使用します

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000030001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248689965	
数量	180 ST	
種別	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001530000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693337	
数量	180 ST	
種別	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000040001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248689972	
数量	120 ST	
種別	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001540000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693344	
数量	120 ST	
種別	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2766910000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4064675022527	
数量	120 ST	
種別	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2764380000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, 耐張クランプ接続, クランプ範 囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4064675017332	
数量	120 ST	
種別	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000050001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248689989	
数量	90 ST	
種別	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001550000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693351	
数量	90 ST	
種別	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000060001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248689996	
数量	72 ST	
種別	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001560000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693368	
数量	72 ST	
種別	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000070001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690008	
数量	60 ST	
種別	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001570000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693375	
数量	60 ST	
種別	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001580000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693382	
数量	48 ST	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000090001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248690022	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	42 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001590000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248693399	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	42 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001600000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248693405	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	36 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000110001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248690046	10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	36 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001610000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248693412	10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	36 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000120001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248690060	11, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	30 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001620000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248693429	11, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	30 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000130001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248690084	12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	30 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001630000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248693436	12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	30 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000140001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248690091	13, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	24 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001640000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248693443	13, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	24 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000150001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248690107	14, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	24 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001650000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248693450	14, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	24 ST	mm <sup>2</sup> , 箱

**WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001660000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 15, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693467	
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000170001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690121	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001670000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693474	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000180001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 17, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690138	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001680000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 17, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693481	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000190001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690145	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001690000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693498	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000200001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 19, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690152	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001700000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 19, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693504	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001710000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 20, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248693511	
数量	18 ST	