

## SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
注文番号	<a href="#">1170280000</a>
種別	SAI-M23-GSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962327
数量	1 items

## SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E344862

## 寸法と重量

正味重量 142 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999


## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ハウジング主要材質	亜鉛合金	ケーブル直径、最大	12 mm
ケーブル直径、最小	7 mm	保護度合い	IP67, IP69K
プラグイン回数	> 1000	汚染度	3
シールド接続	はい	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +125 °C

## 分類

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

寸法図

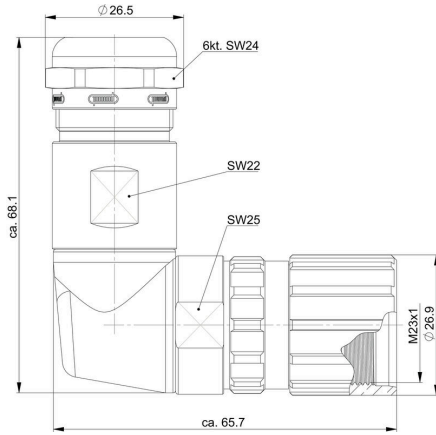

## SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 接点のないインサート



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-BE-L-4/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1995810000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248925674	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-BE-L-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1170370000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962266	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-SE-L-4/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1170380000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962518	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-SE-L-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1170350000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962303	
数量	1 ST	