

RIM 5 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Dシリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

一般注文データ

バージョン	D-SERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...230 V DC, プラグイン接続
注文番号	1174650000
種別	RIM 5 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248971305
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数

ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E312083

寸法と重量

深さ	44 mm	奥行き (インチ)	1.7323 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
幅	35 mm	幅 (インチ)	1.378 inch
正味重量	5.3 g		

温度

保管温度 動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus) E312083

制御側

定格制御電圧 6...230 V DC ステータス表示 該当なし
保護回路 一体型フリーホイールダイオード

一般データ

色	黒色		
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング	
	UL94 可燃性等級	V-2	

承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA) 80107692 証明書番号 (cURus) E312083

接続データ


導体接続方法 プラグイン接続

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

図面

配線図

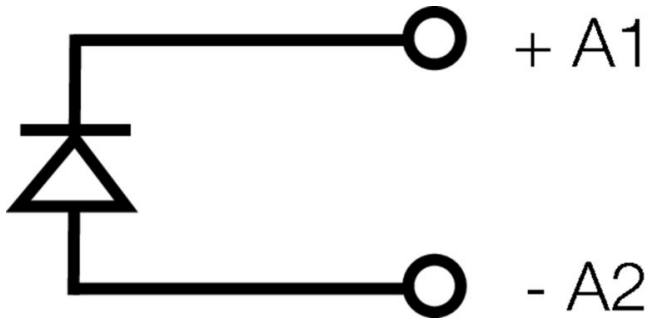

寸法図

